


LINEA CLINIC

5944UAP125R36-32S30

EAN 4031582460322



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

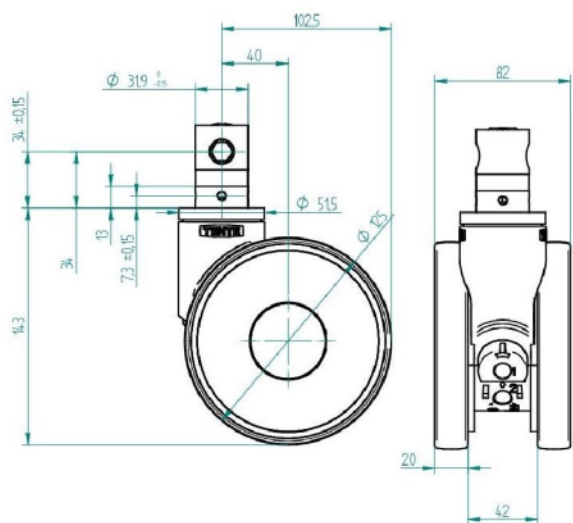

L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ●
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Linea clinic
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	130 kg
Portata statica	260 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	40 °C
Altezza totale	143 mm
Larghezza complessiva	82 mm
Certificazione	Testato e monitorato da TÜV Süd

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Con parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	20 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Poilammide
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Cuscinetti a sfere di precisione
Disassamento	40 mm
Raggio di piroettamento	110 mm
Ingombro di piroettamento	220 mm
Diametro cuffia superiore	52 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta
Diametro bullone	31,9 mm
Lunghezza bullone	51 mm
Numero fori di fissaggio	2

Club del
progettista
tedescoPremio
InterzumPremio di
Design IF