

NOVATECH

FTP 200x80-Ø30 HL90

EAN 4031582319347



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス


回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12533 - 重量物向けキャスト
4km/hの耐荷重	1680 kg
6km/hの耐荷重	1400 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	2800 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	6.99 kg

車輪

本体材質	鋳鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ハニーイエロー (RAL1005)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	200 mm
トレッド幅	80 mm
車軸穴径	30 mm
ハブの長さ	90 mm
ボディ幅	80 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD
以下に適しています	linde

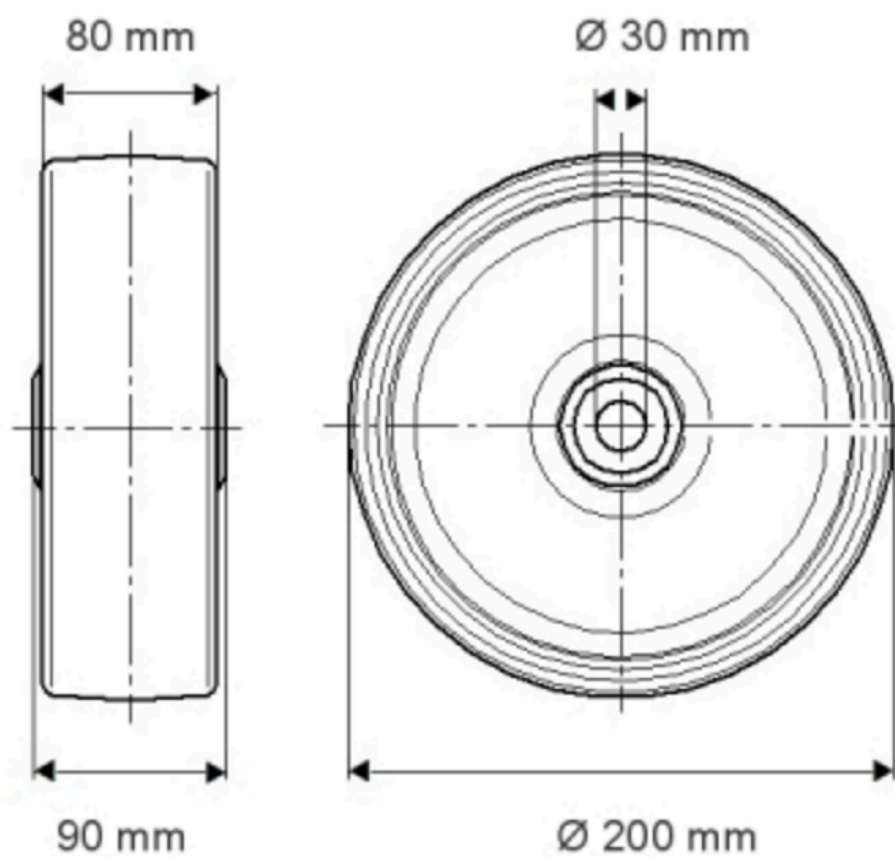


NOVATECH

FTP 200x80-030 H190

EAN 40315823195347

注文番号 00828810

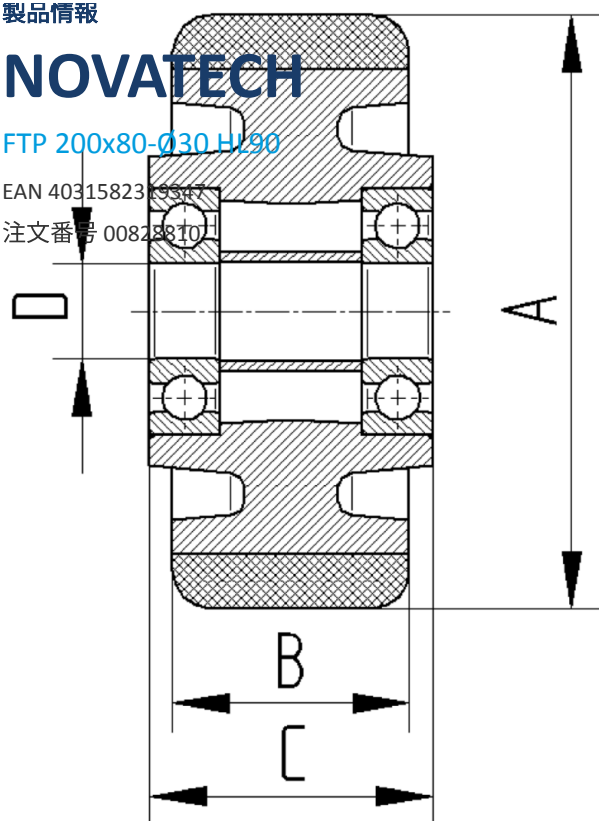

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.