

## LINEA

5941UAC100R05-28 RAL9002

EAN 4031582352849



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ● |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Linea              |
| ハウジングタイプ  | 方向ロック付き回転キャスター     |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 120 kg             |
| 静荷重       | 240 kg             |
| 温度範囲 (最小) | -10 °C             |
| 温度範囲 (最大) | 40 °C              |
| 取付高       | 120 mm             |
| 全幅        | 82 mm              |
| 総重量       | 0.93 kg            |

## 車輪

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 本体材質        | ポリアミド            |
| トレッド材質      | ポリウレタン、樹脂成型      |
| ベアリング       | 精密ボールベアリング、ステンレス |
| スレッドガード     | スレッドガード付き        |
| 直径          | 100 mm           |
| トレッド幅       | 20 mm            |
| トレッドの硬度 (A) | 92 ショアA          |

## ハウジング

|         |            |
|---------|------------|
| 材料      | ポリアミド      |
| フォーク形状  | 双輪ハウジング    |
| 旋回ベアリング | 精密ボールベアリング |
| オフセット   | 32 mm      |
| 旋回半径    | 108 mm     |
| 旋回径     | 216 mm     |
| ドーム径    | 52 mm      |
| ステンレス   | ✓          |

## フィッティング

|            |            |
|------------|------------|
| フィッティングタイプ | ソリッドステム、丸型 |
| ボルト径       | 28 mm      |
| ボルト長       | 40 mm      |

ドイツデザイナー  
クラブ

インターツム賞



IFデザイン賞

# LINEA



5941UAC100R05-28 RAL9002

EAN 4031582352849



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

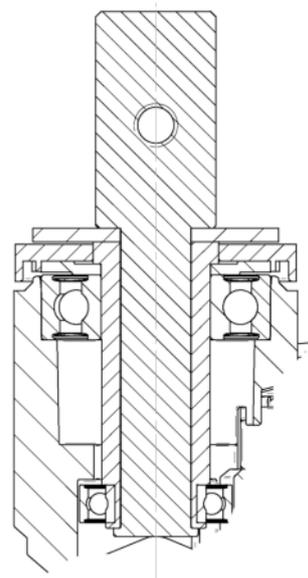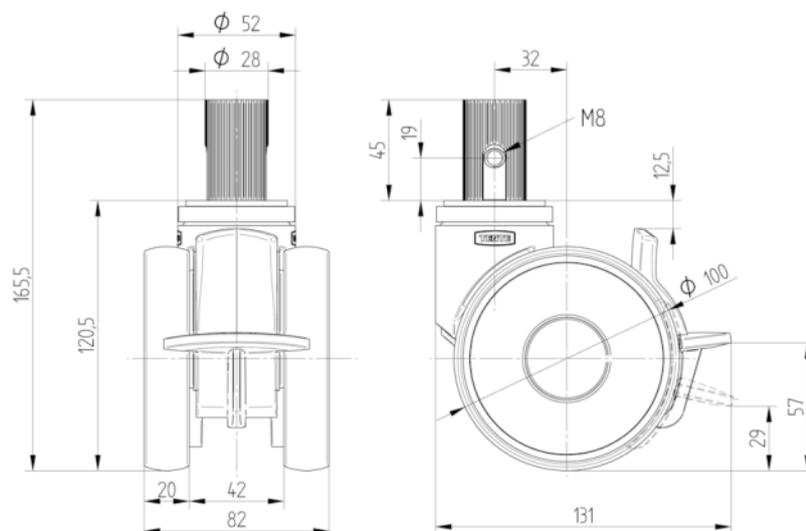

ドイツデザイナー  
クラブ



インターツム賞



IFデザイン賞