

## INTEGRAL STAINLESS

7040XSX150R05-28

EAN 4031582342253



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ● |

## コア属性

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 製品名       | Integral stainless         |
| ハウジングタイプ  | 自在キャスター                    |
| 標準        | EN12531 - 病院用ベッドキャスターと類似した |
| 3km/hの耐荷重 | 150 kg                     |
| 4km/hの耐荷重 | 150 kg                     |
| 導電性       | ✓                          |
| 静荷重       | 300 kg                     |
| 温度範囲 (最小) | -30 °C                     |
| 温度範囲 (最大) | 80 °C                      |
| 取付高       | 183 mm                     |
| 認証        | TÜV Süd によるテストと監視          |



IFデザイン賞



レッドドットデザイン賞

## 車輪

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 本体材質        | ポリアミド、導電性       |
| トレッド材質      | ポリウレタン、樹脂成型、導電性 |
| ベアリング       | 精密ボールベアリング、封止   |
| スレッドガード     | 一体型スレッドガード      |
| 直径          | 150 mm          |
| トレッド幅       | 32 mm           |
| トレッドの硬度 (D) | 40 ショアD         |

## ハウジング

|         |            |
|---------|------------|
| 材料      | ステンレス、中量系  |
| フォーク形状  | クローズ       |
| 旋回ベアリング | 精密ボールベアリング |
| オフセット   | 40 mm      |
| 旋回半径    | 115 mm     |
| 旋回径     | 230 mm     |
| ステンレス   | ✓          |

## フィッティング

|            |  |
|------------|--|
| フィッティングタイプ | ソリッドステム、丸型                                   |
| ボルト径       | 28 mm  |
| ボルト長       | 45 mm  |
| ヒント        | 病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。 |

# INTEGRAL STAINLESS




7040XSX150R05-28

EAN 4031582342253



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

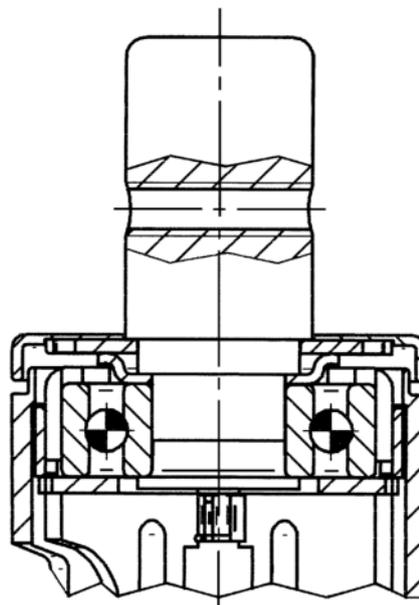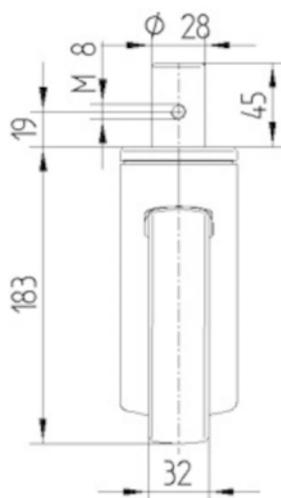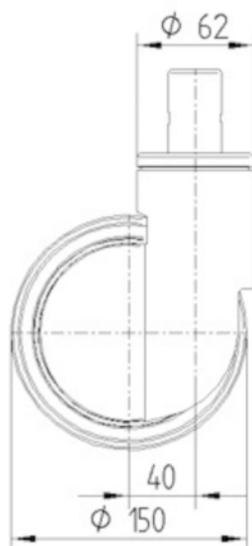

IFデザイン賞



レッドドットデザイン賞