

DURATECH

TOP065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582453027



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech
Type	Roue
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	290 kg
Capacité de charge à 6 km/h	240 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	580 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0,17 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ROUE

Corps de roue	Polyamide, forte charge
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	65 mm
Largeur du bandage	32 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	32 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D
Type de roulement	6201

DURATECH


TOP065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582453027



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.


Product Drawings

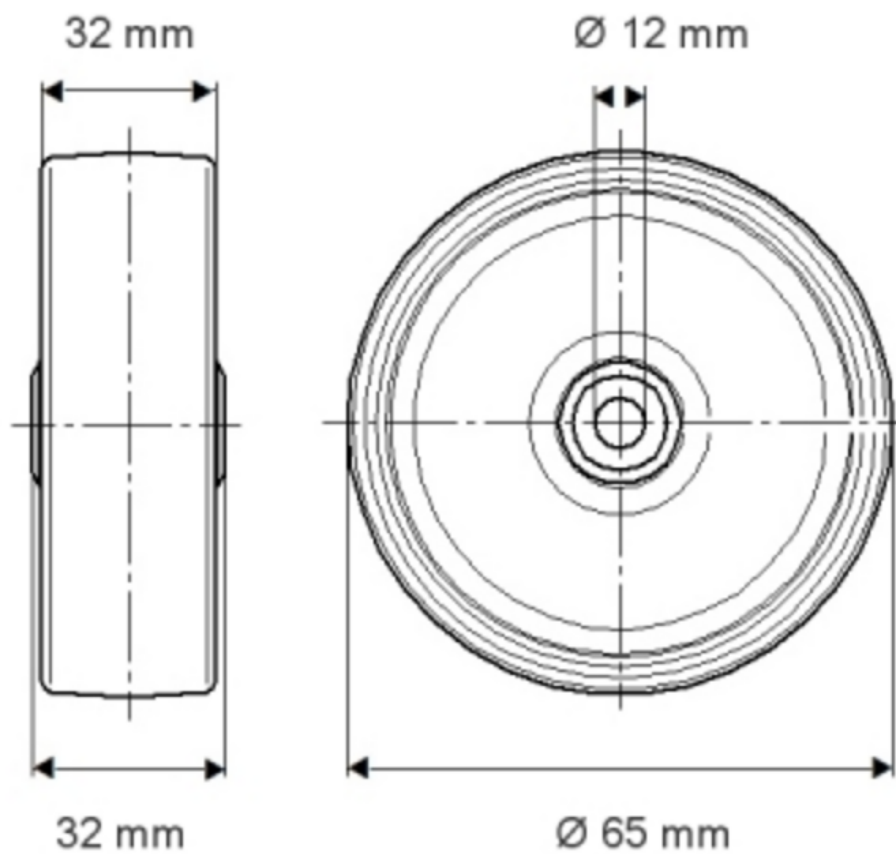

DURATECH

TOP065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582453027

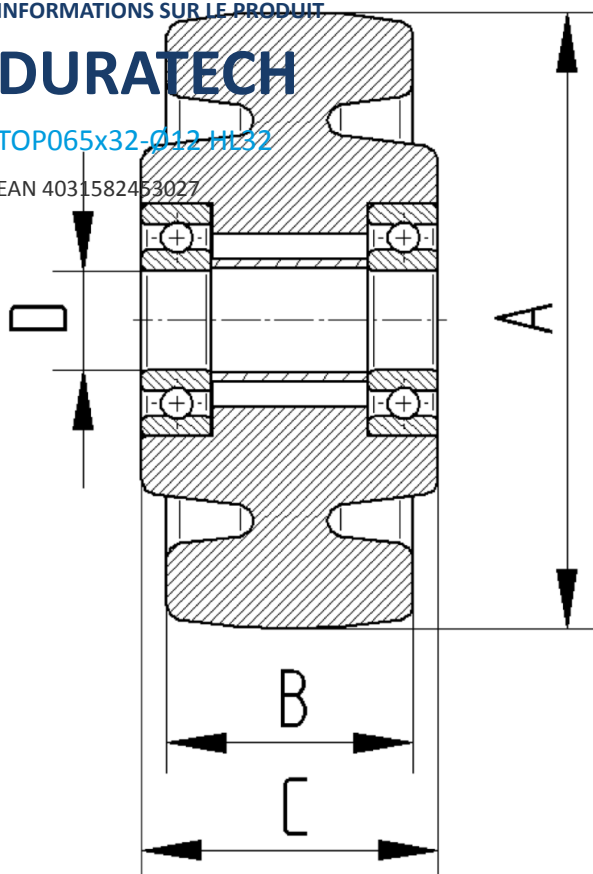

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.