

LEVINA STAINLESS

5387PIO125P30-13

EAN 4031582370409



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ●

コア属性

製品名	Levina stainless
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	80 kg
ステンレス	✓
静荷重	160 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	161 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	硬質ゴム、ノンマーキング
ベアリング	プレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	125 mm
トレッド幅	32 mm
トレッドの硬度（D）	40 ショアD

ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	スリム
旋回ベアリング	2つのボールレース、強化版またはステンレス
オフセット	38 mm
旋回半径	100.5 mm
旋回径	201 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	13 mm



ユニバーサルデザイン賞



ドイツデザイナークラブ

LEVINA STAINLESS


5387PIO125P30-13

EAN 4031582370409



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

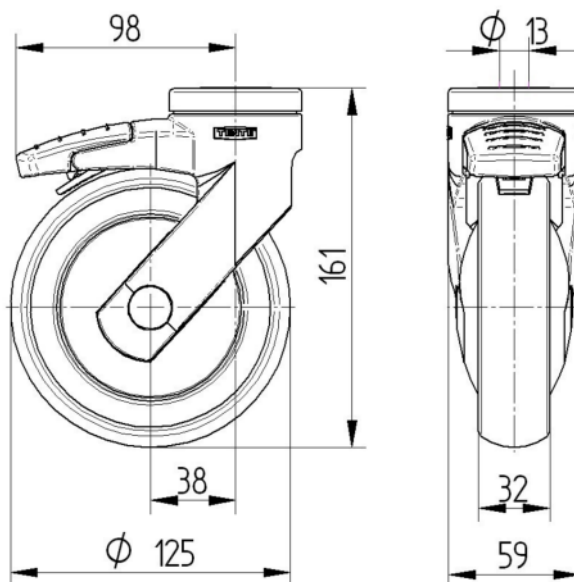

ユニバーサルデザイン賞



ドイツデザイナークラブ