

# INTEGRAL SMART

1040UAP100R05-28 RAL9002

EAN 4031582455335

Bestellnummer 00064518w



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Produktname                 | Integral smart                                     |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller |
| Norm                        | EN12531 - Krankenbettenrollen                      |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 100 kg                                             |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 100 kg                                             |
| Statische Tragfähigkeit     | 200 kg                                             |
| Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C                                             |
| Temperaturbereich (Maximum) | -25 °C                                             |
| Bauhöhe                     | 130 mm                                             |
| Gesamtbreite                | 62 mm                                              |
| Gesamtgewicht               | 0,907 kg                                           |
| Zertifikat                  | Getestet und überwacht durch TÜV Süd               |

## RAD

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid                 |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gespritzt   |
| Lager                    | Präzisionskugellager     |
| Fadenschutz              | Integrierter Fadenschutz |
| Durchmesser              | 100 mm                   |
| Breite der Lauffläche    | 32 mm                    |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D               |

## GEHÄUSE

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Material        | Stahlblech, leicht   |
| Gabelform       | Geschlossen          |
| Schwenklager    | Präzisionskugellager |
| Ausladung       | 40 mm                |
| Schwenkradius   | 90 mm                |
| Störkreis       | 180 mm               |
| Dom Durchmesser | 62 mm                |

## BEFESTIGUNG

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Befestigungsart    | Zapfen, rund |
| Zapfen Durchmesser | 28 mm        |
| Zapfenlänge        | 45 mm        |

IF  
Design  
AwardRed Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL SMART

1040UAP100R05-28 RAL9002


EAN 4031582455335

Bestellnummer 00064518w



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

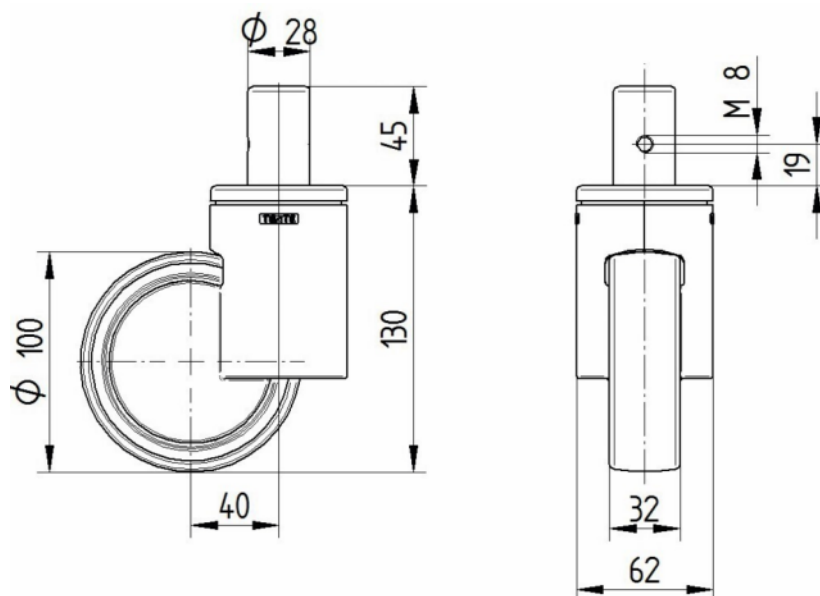

IF  
Design  
Award



Red Dot  
Design  
Award