

LINEA

5940USC125R05-32

EAN 4031582360097



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Linea
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12531 - 病院用ベッドキャスターと類似した
3km/hの耐荷重	150 kg
4km/hの耐荷重	150 kg
導電性	✓
静荷重	300 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
取付高	130 mm
全幅	71 mm
総重量	0.925 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型、導電性
ベアリング	精密ボールベアリング、ステンレス
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	15 mm

ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
オフセット	40 mm
旋回半径	102.5 mm
旋回径	205 mm

ドイツデザイナー
クラブ

インターツム賞



IFデザイン賞

LINEA

5940USC125R05-32

EAN 4031582360097



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

フィッティング

フィッティングタイプ	ソリッドステム、丸型
ボルト径	32 mm
ボルト長	45 mm



ドイツデザイナー
クラブ



インターツム賞



IFデザイン賞

LINEA


5940USC125R05-32

EAN 4031582360097



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

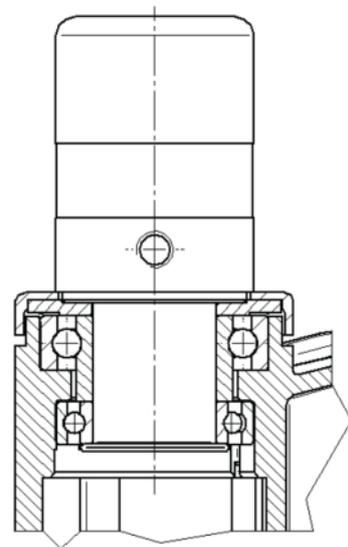

ドイツデザイナー
クラブ



インターツム賞



IFデザイン賞