


NOVATECH

RK.ETP085X80-Ø47X15,5

EAN 4031582369571



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

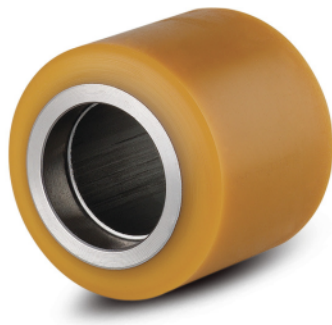

画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
3km/hの耐荷重	800 kg
静荷重	1600 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C

車輪

本体材質	未定義
トレッド材質	ポリプロピレン、ソフト
直径	85 mm
トレッド幅	80 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
ボールベアリング径	47 mm
ボールベアリング幅	15.5 mm

NOVATECH

RK.ETP085X80-Ø47X15,5

EAN 4031582369571



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

