

LINEA

5940UAP125R05-22 RAL7001

EAN 4031582350715



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Linea
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	110 kg
静荷重	220 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
取付高	143 mm
全幅	82 mm
総重量	0.941 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング
トレッド色	スレートグレー (RAL7015)
車輪色	スレートグレー (RAL7015)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	20 mm
ボディ幅	20 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA

ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
色	シルバークレー (RAL7001)
オフセット	40 mm
旋回半径	109 mm
旋回径	218 mm
ドーム径	52 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	ソリッドステム、丸型
ボルト径	22 mm
ボルト長	40 mm

ドイツデザイナー
クラブ

インターツム賞



IFデザイン賞

LINEA


5940UAP125R05-22 RAL7001

EAN 4031582350715



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

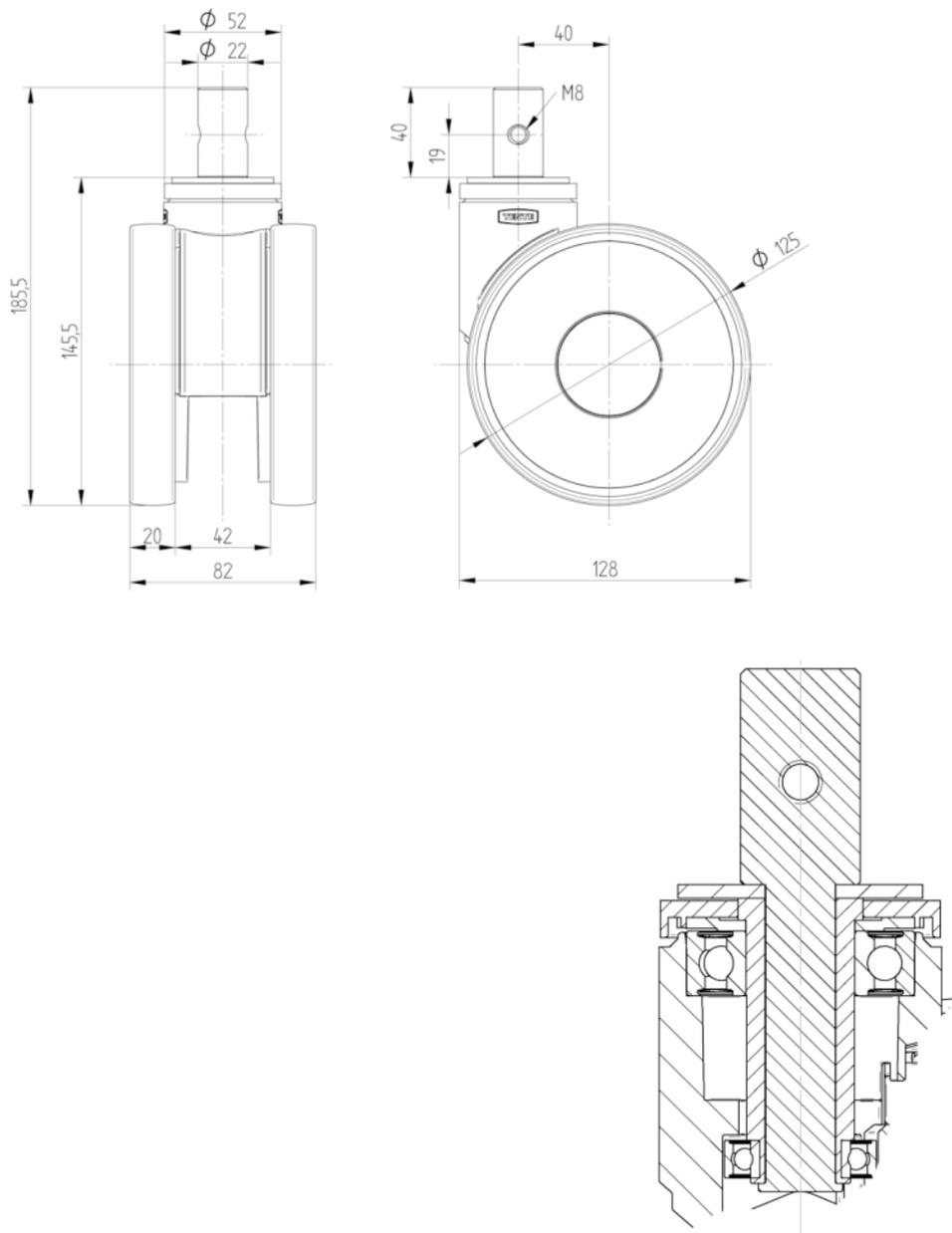

ドイツデザイナー
クラブ



インターツム賞



IFデザイン賞