

# LINEA LIGHT

5925UAI065L51-10

EAN 4031582403886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Produktname                 | Linea light                  |
| Typ                         | Lenkrolle mit Radfeststeller |
| Norm                        | EN12528 - Möbelrollen        |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 60 kg                        |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                         |
| Rostfrei                    | Nein                         |
| Statische Tragfähigkeit     | 120 kg                       |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                       |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C                        |
| Bauhöhe                     | 68 mm                        |
| Gesamtbreite                | 46 mm                        |
| Gesamtgewicht               | 0,11 kg                      |

## GEHÄUSE

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Gehäusematerial | Polyamid             |
| Gabelform       | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager    | Stift, drehbar       |
| Schwenkradius   | 67 mm                |
| Störkreis       | 134 mm               |
| Dom Durchmesser | 23 mm                |

## RAD

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid                   |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gespritzt     |
| Lager                    | Gleitlager mit Distanzrohr |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz           |
| Durchmesser              | 65 mm                      |
| Breite der Lauffläche    | 13,9 mm                    |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A                 |

## BEFESTIGUNG

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Befestigungsart        | Blindloch für Bundstift B10 |
| Rückenloch Durchmesser | 10 mm                       |

Deutscher  
Designer  
ClubInterzum  
Awardproduct  
design  
awardIF Design  
Award

# LINEA LIGHT



5925UAI065L51-10

EAN 4031582403886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produktzeichnungen

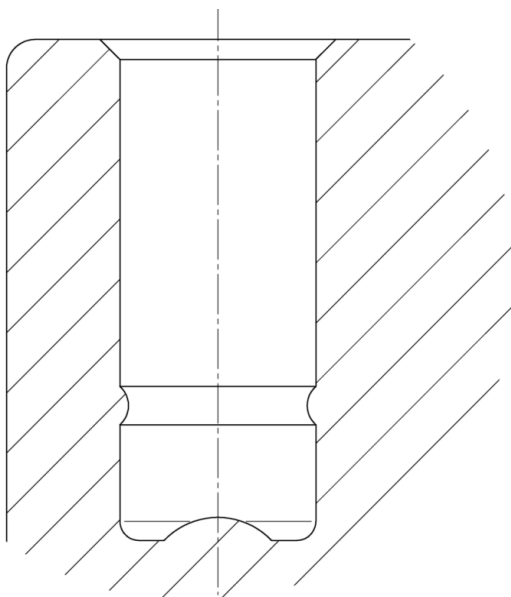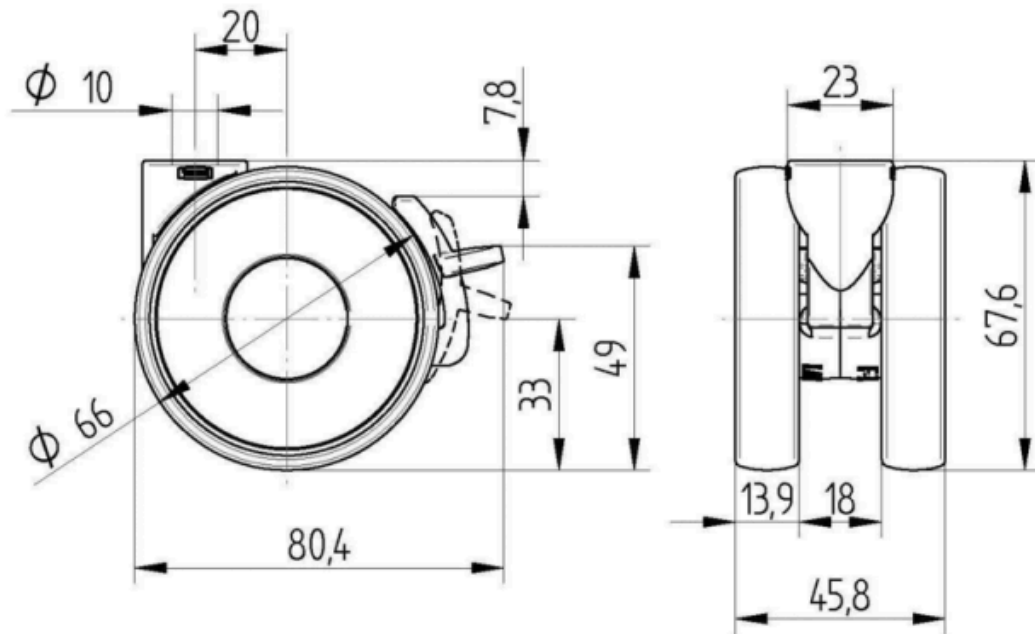

Deutscher  
Designer  
Club



Interzum  
Award



IF Design  
Award  
product  
design  
award