

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-10 LH 9002/7015/9002

EAN 4031582370768



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Linea low height
CO ₂ -Emissionen (Scope 3)	1.18
Typ	Lenkrolle
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	90 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	180 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	78 mm
Gesamtbreite	58 mm
Gesamtgewicht	0,21 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Polyamid
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Präzisionskugellager
Farbe	Grauweiß (RAL9002)
Ausladung	23 mm
Schwenkradius	60,5 mm
Störkreis	121 mm
Dom Durchmesser	30 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt
Lager	Präzisionskugellager
Laufflächenfarbe	Schiefergrau (RAL7015)
Radfarbe	Schiefergrau (RAL7015)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	15 mm
Achsloch Durchmesser	0 mm
Nabenlänge	0 mm
Breite des Radkörpers	15 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser	10 mm

Deutscher
Designer
ClubInterzum
Awardproduct
design
awardIF Design
Award

LINEA LOW HEIGHT


5940UAP075P30-10 LH 9002/7015/9002

EAN 4031582370768

Bestellnummer 00770588
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

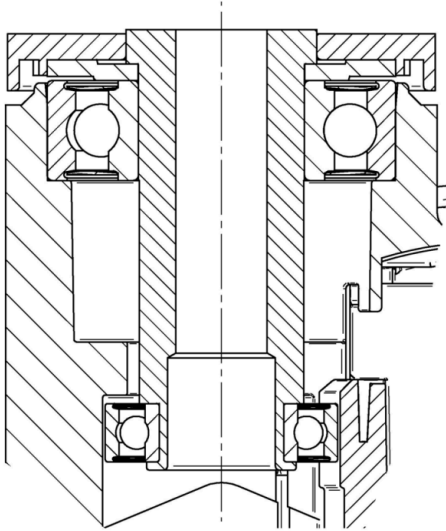

Deutscher
Designer
Club



Interzum
Award



product
design
award

IF Design
Award