



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Linea clinic
ハウジングタイプ	センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター
標準	EN12531 - 病院用ベッドキャスター
3km/hの耐荷重	150 kg
4km/hの耐荷重	150 kg
導電性	いいえ
ステンレス	はい
静荷重	450 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	155 mm
全幅	71 mm
総重量	1.12 kg



ハウジング

住宅用建材	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
色	グレーホホワイト (RAL9002)
オフセット	47.5 mm
旋回半径	127 mm
旋回径	254 mm
ドーム径	45.5 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング、ステンレス
車輪色	グレーホホワイト (RAL9002)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	150 mm
トレッド幅	15 mm
ボディ幅	15 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	プロファイルバー用カム穴付きシステム、ショート版
ボルト径	32 mm
ボルト長	50 mm
ボルトねじ位置	7 mm
ボルト取付穴数	4
ヒント	病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。


LINEA CLINIC

5944UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

製品図面

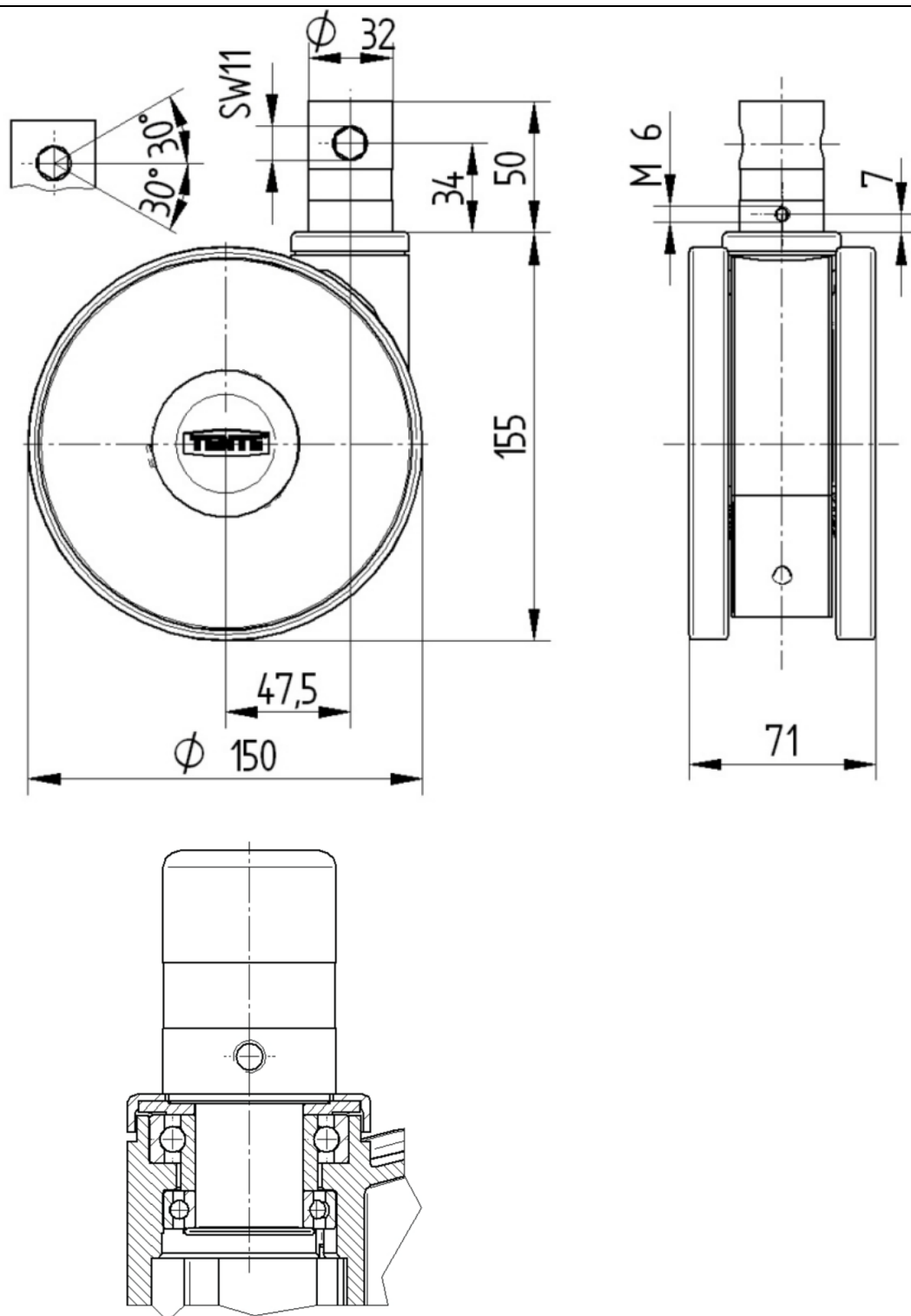

ドイツデ
ザイナー
クラブ



インター
ツム賞



IFデザイ
ン賞