

LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-10 LH 7001/K3000/7015

EAN 4031582373042

Numéro de commande 00770501



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea low height
Capacité de charge à 3 km/h	90 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	180 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	78 mm
Largeur totale	58 mm
Poids	0.24 kg

CHAPE

Déport	23 mm
Rayon d'encombrement	78 mm
Diamètre d'encombrement	156 mm
Diamètre du dôme	30 mm

ROUE

Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	15 mm
Diamètre de l'alésage	0 mm
Longueur de moyeu	0 mm
Largeur du corps de roue	15 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	10 mm
--------------------------	-------




LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-10 LH 7001/K3000/7015

EAN 4031582373042

Numéro de commande 00770591

Product Drawings

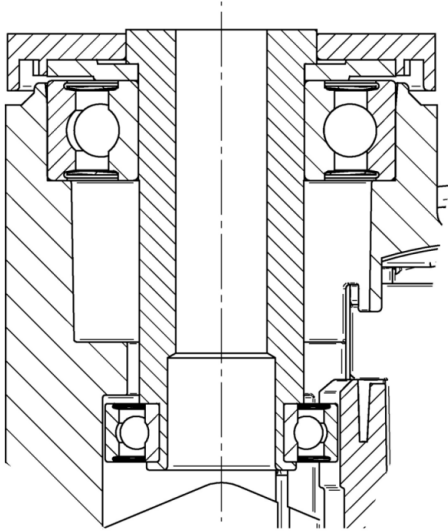

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

