

NOVATECH

FTP 125x40-Ø20 HL50

EAN 4031582331745



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス


回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12533 - 重量物向けキャスト
4km/hの耐荷重	480 kg
6km/hの耐荷重	400 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	800 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	1.51 kg

車輪

本体材質	鋳鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ハニーイエロー (RAL1005)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	40 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	50 mm
ボディ幅	40 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD
ベアリングタイプ	6204ZV
以下に適しています	bt

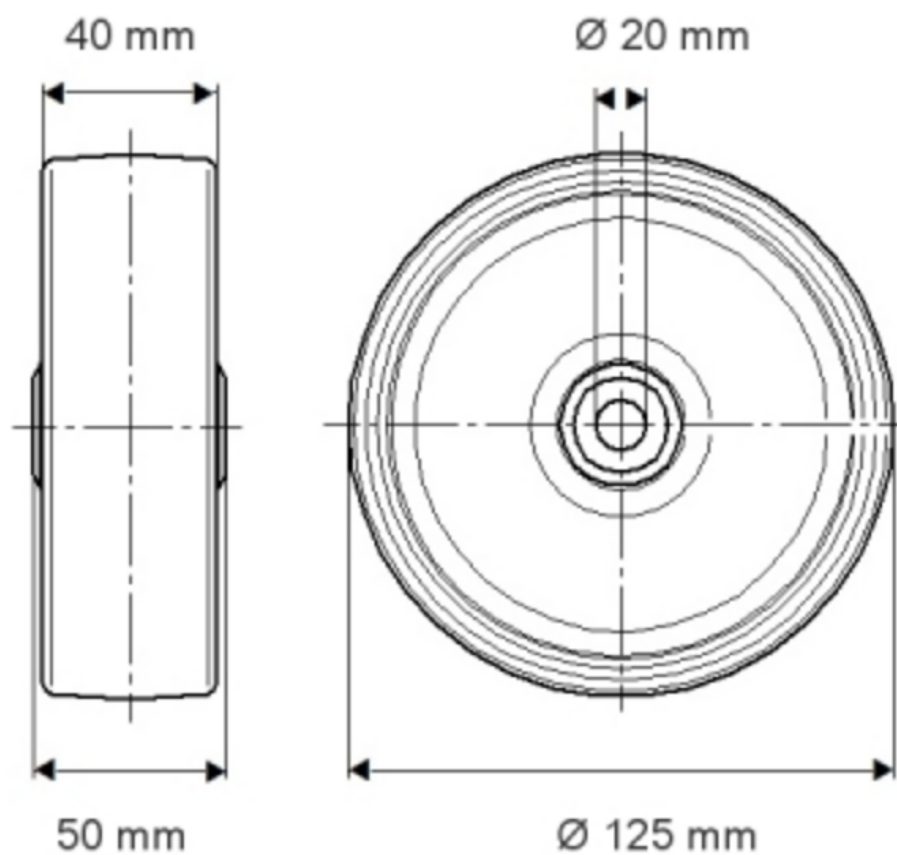


NOVATECH

FTP 125x40-020 H150

EAN 40315823811745

注文番号 008410871

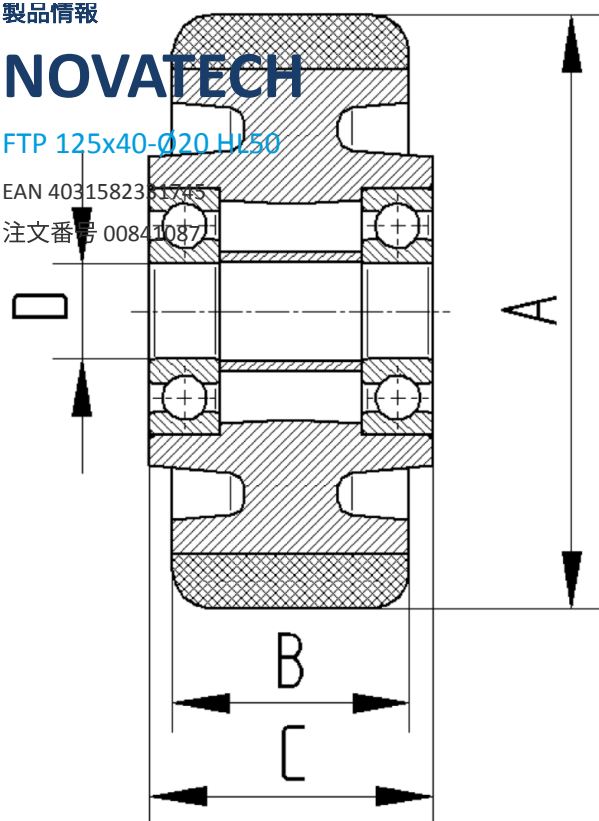

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.