

LUMINA

5520PJ050L51-10 MOUSE, GREEN



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Lumina
Type de boîtier	Roulette pivotante
Standard	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Statique Capacité de charge	80 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	71,5 mm
Largeur totale	54,3 mm
Poids global	0,407 kg
Type de visage	Souris

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise
Axe	Rivelé
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	50 mm
Largeur du Bandage	8,5 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme Chape	Double Chape Roue, fermée, avec dôme
Pivot	Tige pivotante
Déport	20 mm
Rayon d'encombrement	60 mm
Diamètre d'encombrement	120 mm
Diamètre du dôme	23 mm

RACCORD

Type de raccord	Trou borgne pour raccord B10
Diamètre du trou de l'Œil	10 mm

Prix Red Dot
Design



LUMINA

5520PJ050L51-10 MOUSE, GREEN



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

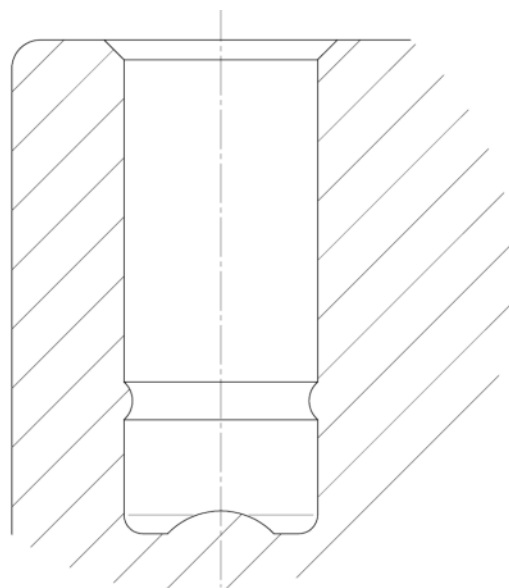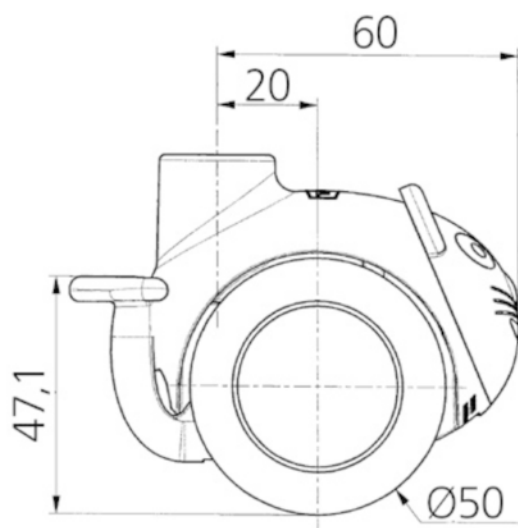

Prix Red Dot
Design