

DURATECH

MOP 125x50-Ø20

EAN 4031582320015



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Superschweres Polyamid
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Natürliches Weiß
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	60 mm
Breite des Radkörpers	50 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D
Lagertyp	6304

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Duratech
Typ	Rad
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	2040 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	1700 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	3400 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-40 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	0,97 kg

DURATECH


MOP 125x50-Ø20

EAN 4031582320015

Bestellnummer 00801259
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

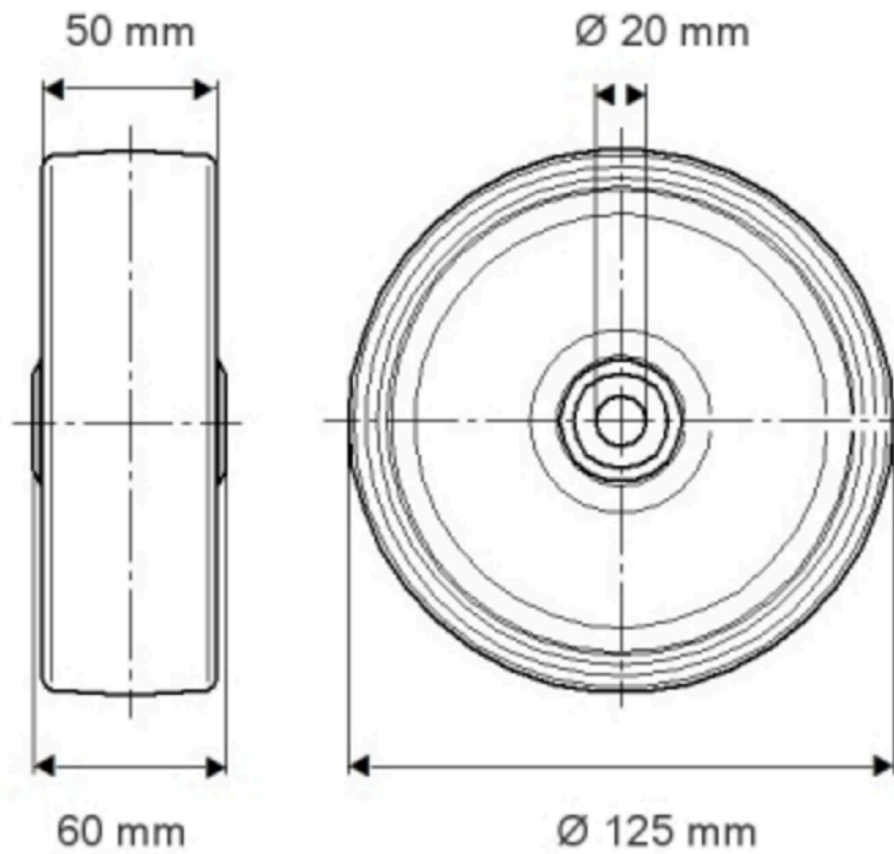


PRODUKTINFORMATION

DURATECH

MOP 125x50-Ø20

EAN 4031582320015

Bestellnummer 00804459

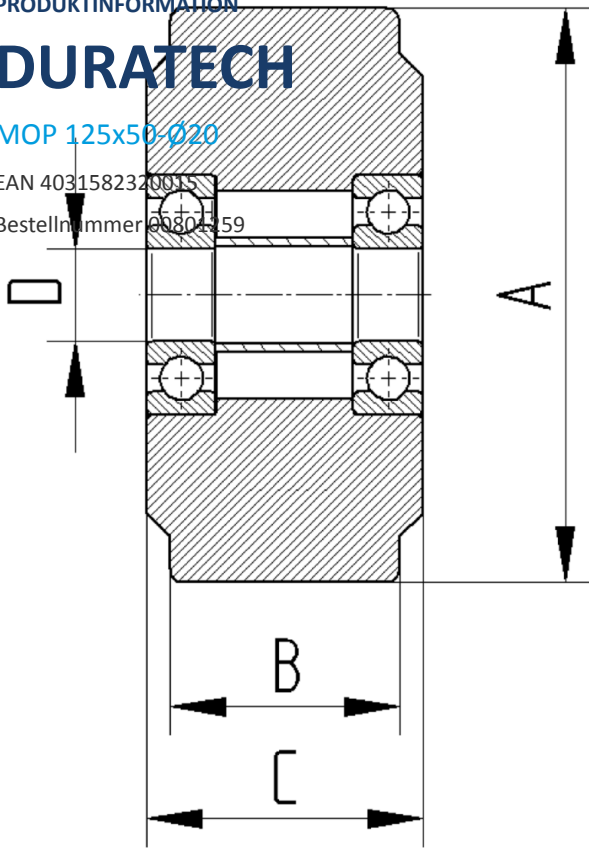

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.