



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪


本体材質	鋳鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	200 mm
トレッド幅	80 mm
車軸穴径	25 mm
ハブの長さ	92 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性


製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12533 - 重量物向けキャスト —
4km/hの耐荷重	1680 kg
6km/hの耐荷重	1400 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	3360 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	7.06 kg

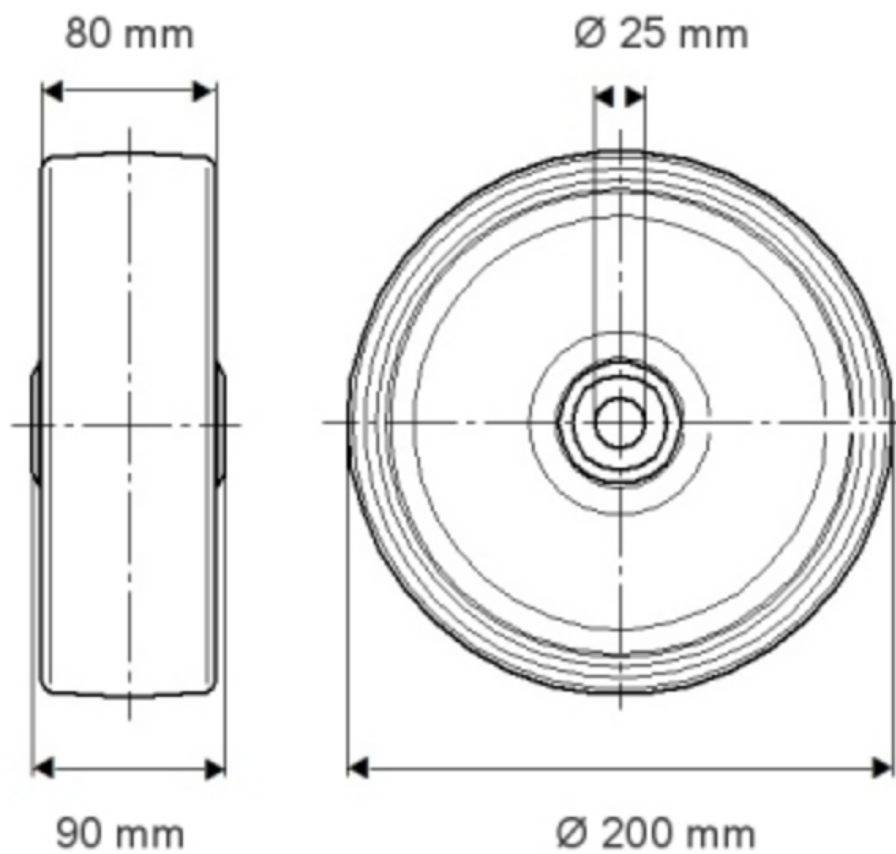

NOVATECH

FTP200x80-Ø25 HL92

EAN 4031582419061

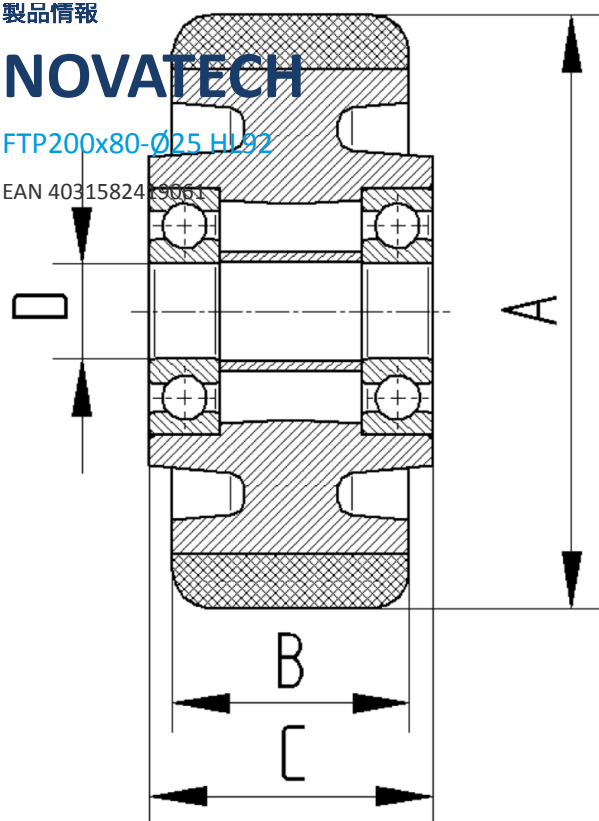

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.