

ALPHA

3477UAR080P62

EAN 4031582305746



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Alpha
Typ	Lenkrolle mit Totalfeststeller
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	150 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	300 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-25 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Bauhöhe	108 mm
Gesamtbreite	75 mm
Gesamtgewicht	0,81 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Stahlblech, schwer
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Farbe	Blaupassiviert
Ausladung	44,5 mm
Schwenkradius	121 mm
Störkreis	242 mm
Dom Durchmesser	75 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt
Lager	Rollenlager
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Silbergrau (RAL7001)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	80 mm
Breite der Lauffläche	38 mm
Breite des Radkörpers	38 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Kleine rechteckige Platte
Plattenlänge	105 mm
Plattenbreite	80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	77 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	60 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	80 mm
Plattenloch Durchmesser	9 mm

ALPHA

3477UAR080P62



EAN 4031582305746

Bestellnummer 00001390
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3477U00080P62-new

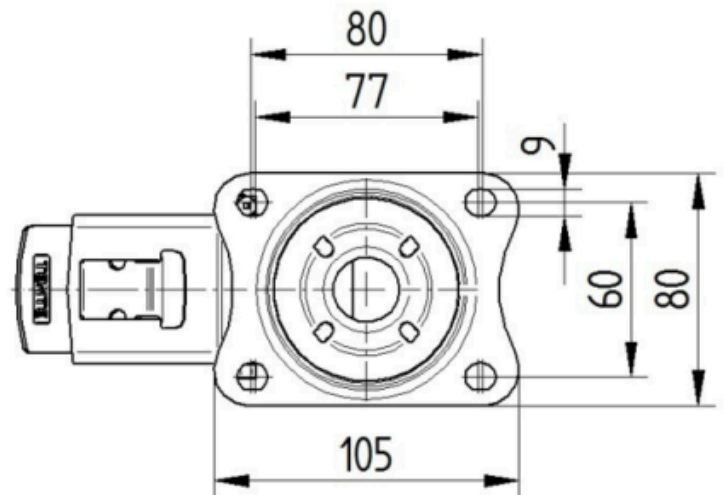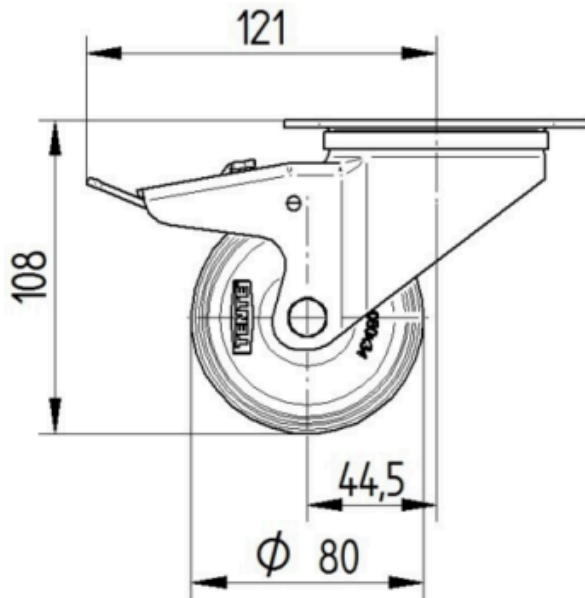

Platte 3470-080P62-105x80

