

PURETECH

FVP 200x75-Ø20 HL90

EAN 4031582319514



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ●
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Puretech
Typ	Rad
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	600 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	500 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	1000 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	5,91 kg

RAD

Tread hardness	weich
Material des Radkörpers	Gusseisen
Material der Lauffläche	Vollgummi, schwarz
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Strahlschwarz (ähnlich RAL9005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	200 mm
Breite der Lauffläche	75 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	90 mm
Breite des Radkörpers	75 mm
Härte der Lauffläche (A)	67 Shore A

PURETECH


FVP 200x75-Ø20 HL90

EAN 4031582319514

Bestellnummer 00801897
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

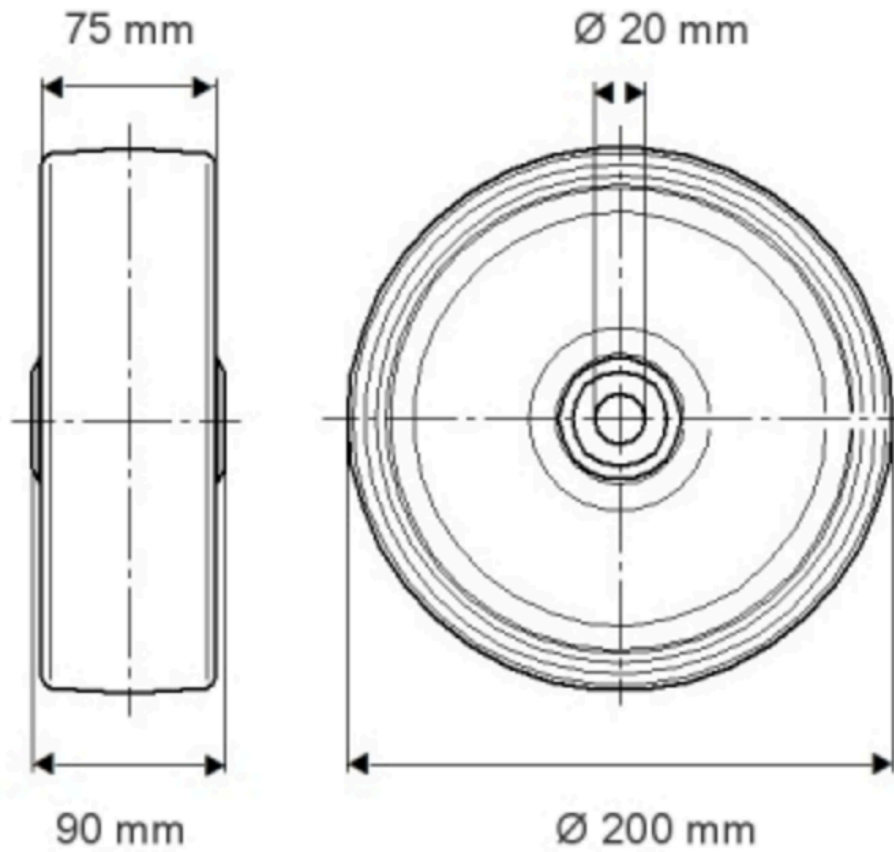


PURETECH

FVP 200x75-Ø20 HL90

EAN 4031582319514

Bestellnummer 00801897

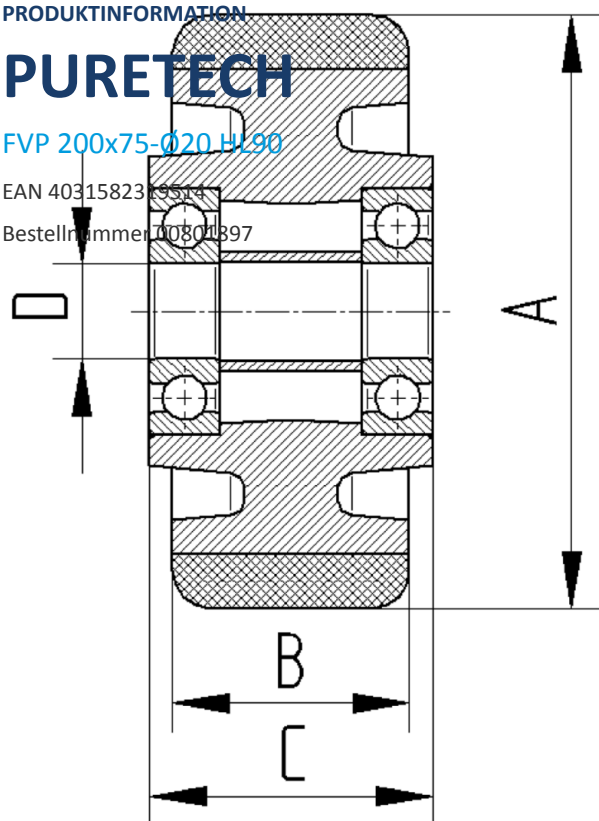

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.