

LINEA

5940UAP125R05-32 CC R9002

EAN 4031582382617



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Linea
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12531 - 病院用ベッドキャスター
3km/hの耐荷重	150 kg
導電性	✓
静荷重	450 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	130 mm
全幅	71 mm
総重量	0.994 kg

車輪

トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	15 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショア

ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
オフセット	40 mm
旋回半径	102.5 mm
旋回径	205 mm
ヒント	ポリエチレン製ケーブルキャッチャー一体型ハウジング。

フィッティング

フィッティングタイプ	ソリッドステム、丸型
ボルト径	32 mm
ボルト長	45 mm

ドイツデザイナー
クラブ

インターツム賞



IFデザイン賞

LINEA


5940UAP125R05-32 CC R9002

EAN 4031582382617



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

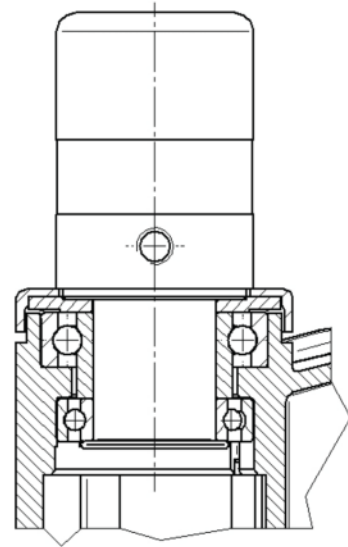

ドイツデザイナー
クラブ



インターツム賞



IFデザイン賞