

NOVATECH

FTP 125x50-Ø20 HL54

EAN 4031582332056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE


Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Typ	Rad
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	660 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	550 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	1100 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	1,71 kg

RAD

Material des Radkörpers	Gusseisen
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	54 mm
Breite des Radkörpers	50 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D
Lagertyp	6006
Geeignet für	linde

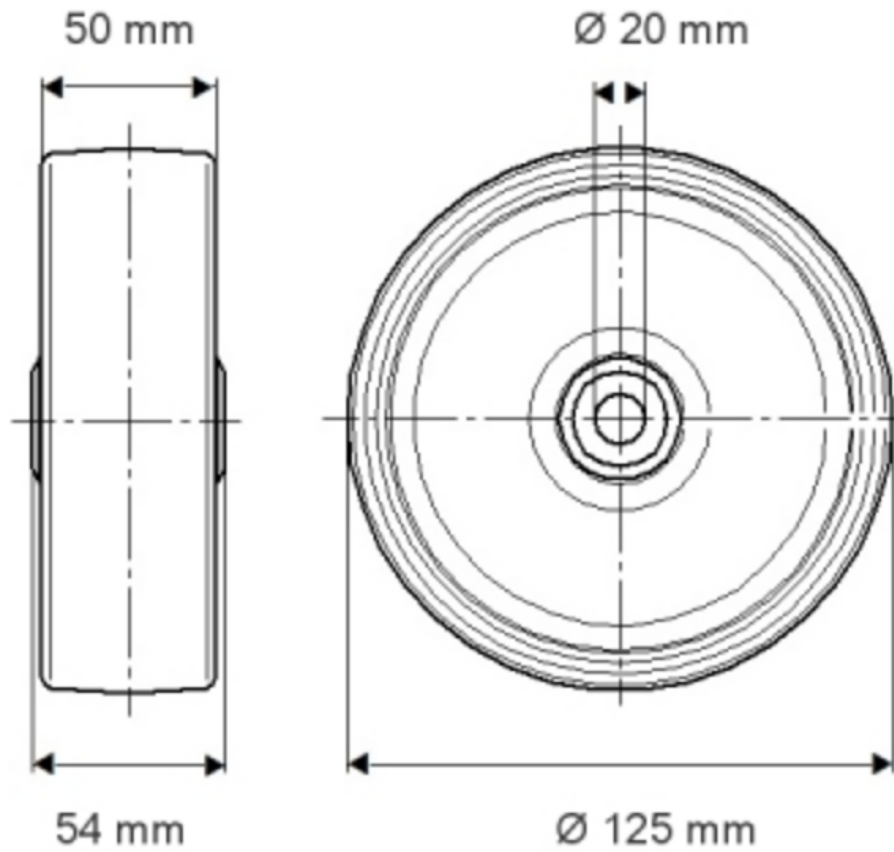


NOVATECH

FTP 125x50-020 H154

EAN 4031582382056

Bestellnummer 00823803

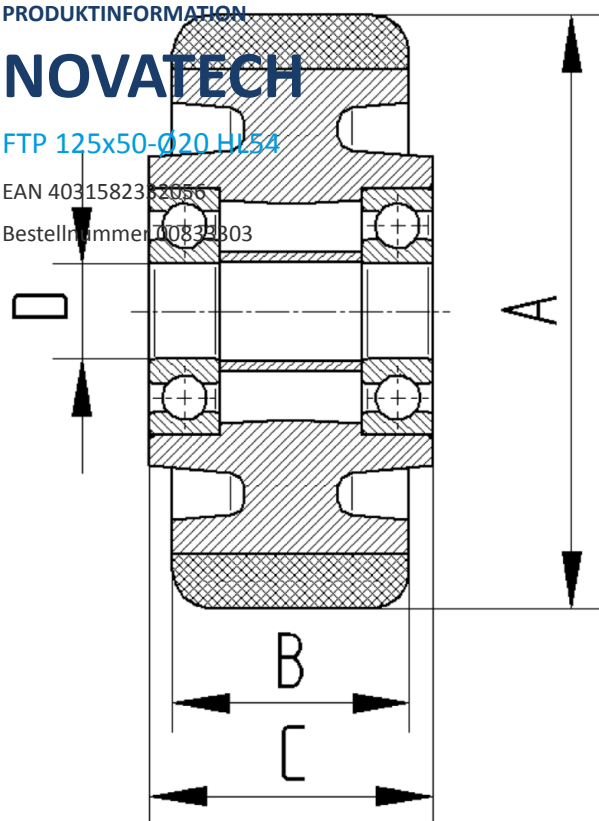

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.