


## NOVATECH

ETY 070X20-Ø20 HL12

EAN 4031582331233



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

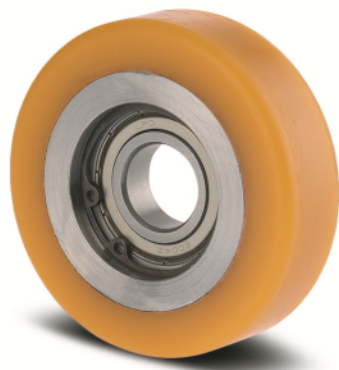

画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ● ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ● ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	120 kg
6km/hの耐荷重	100 kg
静荷重	240 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	0.155 kg

## 車輪

本体材質	鋼鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング (RS/2RS)
車輪色	ハニーイエロー (RAL1005)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	70 mm
トレッド幅	20 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	12 mm
ボディ幅	20 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD

# NOVATECH

ETY 070X20-Ø20 HL12

EAN 4031582331233



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

