

# NOVATECH

ETP 080X34-Ø12 HL32

EAN 4031582329353  
Bestellnummer 00806830



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

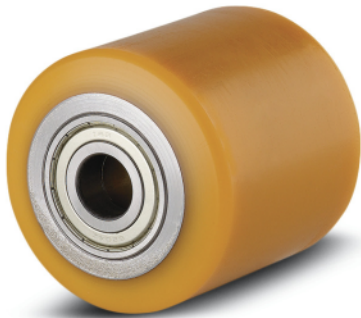


Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## RAD

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Material des Radkörpers  | Stahl, Eisen          |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gegossen |
| Lager                    | Präzisionskugellager  |
| Radfarbe                 | Honiggelb (RAL1005)   |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz       |
| Durchmesser              | 80 mm                 |
| Breite der Lauffläche    | 34 mm                 |
| Achsloch Durchmesser     | 12 mm                 |
| Nabenlänge               | 32 mm                 |
| Breite des Radkörpers    | 34 mm                 |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A            |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D            |
| Lagertyp                 | 6201                  |

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname                 | Novatech                  |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 200 kg                    |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h    | 160 kg                    |
| Statische Tragfähigkeit     | 400 kg                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                     |
| Gesamtgewicht               | 0,547 kg                  |

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

