

## ALPHA

3477UER125P62

EAN 4031582305814



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ● ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ● ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ○ ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ○ ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve                       | Alpha                      |
| Ház típusa                        | Totálfékes görgő           |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 250 kg                     |
| Elektromosan vezető               | Nem                        |
| Rozsdamentes                      | Nem                        |
| Statikus teherbírás               | 500 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C                      |
| Összsúly                          | 1,17 kg                    |
| Teljes szélesség                  | 75 mm                      |

## VÁZ

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| A ház anyaga    | Acéllemez, nehéz |
| Villa alakja    | Széles           |
| Forgócsapágó    | Kétsoros golyó   |
| Szín            | Kék passzívált   |
| Ellensúlyoz     | 40 mm            |
| Körbeforgás     | 246 mm           |
| Kupola átmérője | 75 mm            |

## KERÉK

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Tread hardness               | puha                               |
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                           |
| Futófelület anyaga           | Rugalmas gumí, fekete, vulkanizált |
| Csapágó                      | Tűgörgős csapágó                   |
| Tengely                      | Csavar anyával                     |
| Kerék színe                  | Ezüstsürke (RAL7001)               |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül         |
| Átmérő                       | 125 mm                             |
| Futófelület szélessége       | 40 mm                              |
| Test szélessége              | 40 mm                              |
| A futófelület keménysége (A) | 63 Shore A                         |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 105 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 80 mm                    |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 77 mm                    |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 60 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 77 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 80 mm                    |
| Tengely furat átmérője            | 9 mm                     |

# ALPHA

3477UER125P62

EAN 4031582305814



Rendelési szám 00004259

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3477U00125P62-neu

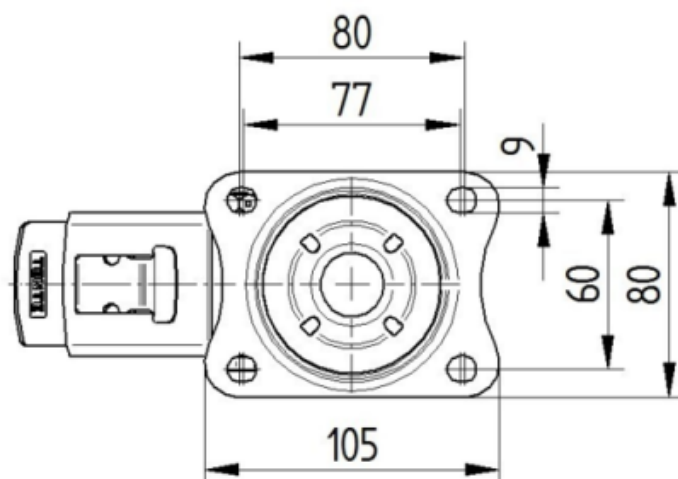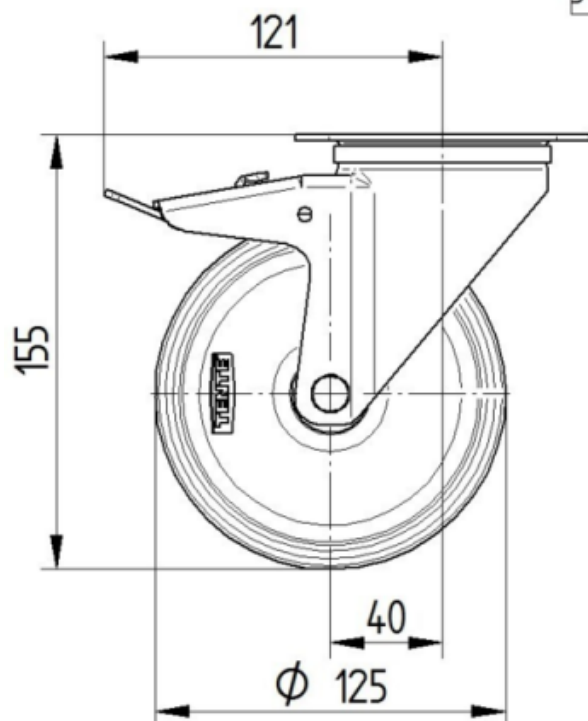

Platte 3470-080P62-105x80

