

ALPHA

3470PIJ125P62

EAN 4031582376807



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Alpha
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	100 kg
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
取付高	155 mm
全幅	75 mm
総重量	1.043 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	硬質ゴム、ノンマーキング
ベアリング	ローラーベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	グラファイトブラック (RAL9011)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	37 mm
ボディ幅	37 mm
トレッドの硬度 (A)	80 ショアA

ハウジング

材料	スチール、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	40 mm
旋回半径	102.5 mm
旋回径	205 mm
ドーム径	5353 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	105 mm
プレート幅	80 mm
プレート穴長 (最小)	77 mm
プレート穴長 (最大)	60 mm
プレート穴幅 (最小)	77 mm
プレート穴幅 (最大)	80 mm
プレート穴径	9 mm

ALPHA

3470PIJ125P62


EAN 4031582376807



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

3470U00125P62-neu

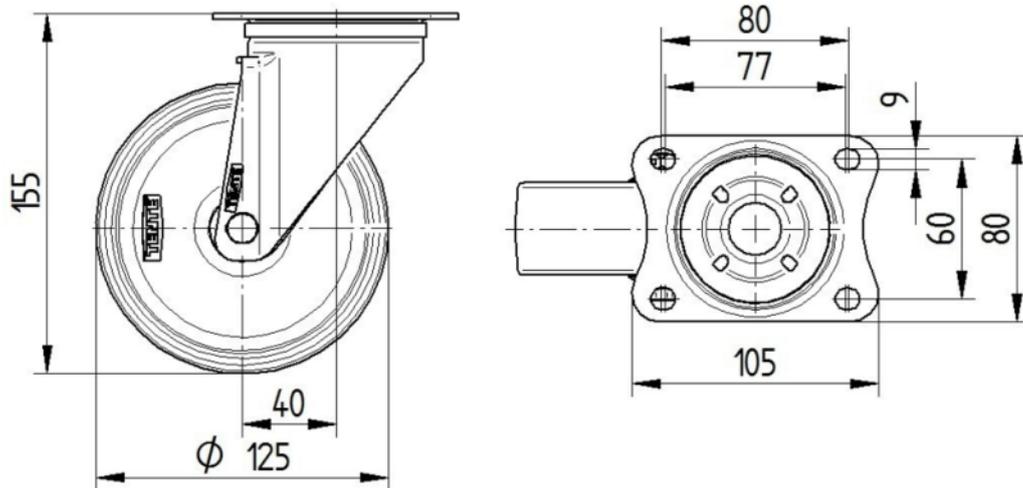

Platte 3470-080P62-105x80

