


## NOVATECH

ETY080X20-Ø20 HL14

EAN 4031582419047



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

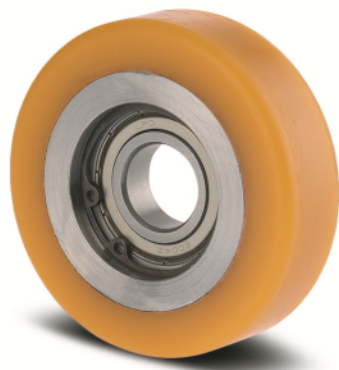

画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ● ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ● ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名 Novatech

ハウジングタイプ 車輪

3km/hの耐荷重 140 kg

静荷重 280 kg

温度範囲 (最小) -20 °C

最大温度範囲 60 °C

総重量 0.3 kg

## 車輪

本体材質	鋼鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング (RS/2RS)
直径	80 mm
トレッド幅	20 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	14 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA

# NOVATECH

ETY080X20-Ø20 HL14

EAN 4031582419047



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

