



画像は元の製品と異なる場合があります

### パフォーマンス


|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ● |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ● |
| 摩擦     | ● ● ● ● ● |
| 耐食性    | ● ● ● ● ● |

### コア属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 製品名       | Elastech       |
| ハウジングタイプ  | 車輪             |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 500 kg         |
| 6km/hの耐荷重 | 400 kg         |
| 導電性       | いいえ            |
| ステンレス     | いいえ            |
| 静荷重       | 1000 kg        |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C         |
| 最大温度範囲    | 85 °C          |
| 総重量       | 2.34 kg        |

### 車輪

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Tread hardness | 柔らかい               |
| 本体材質           | アルミニウム             |
| トレッド材質         | 弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理 |
| ベアリング          | 精密ボールベアリング         |
| 車輪色            | グレー/ノンマーキング        |
| スレッドガード        | スレッドガードなし          |
| 直径             | 250 mm             |
| トレッド幅          | 50 mm              |
| 車軸穴径           | 25 mm              |
| ハブの長さ          | 60 mm              |
| ボディ幅           | 50 mm              |
| トレッドの硬度 (A)    | 68 ショアA            |

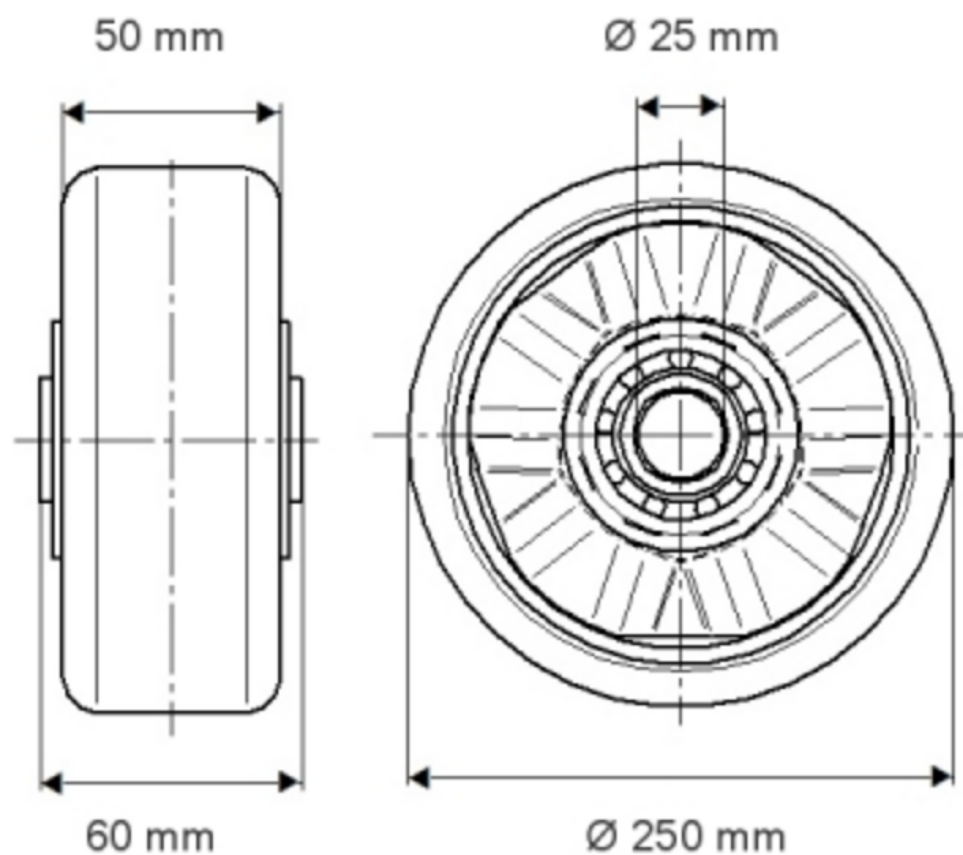


# ELASTECH

IFP 250x50-Ø25 H1.60

EAN 4031582366297

注文番号 008360740

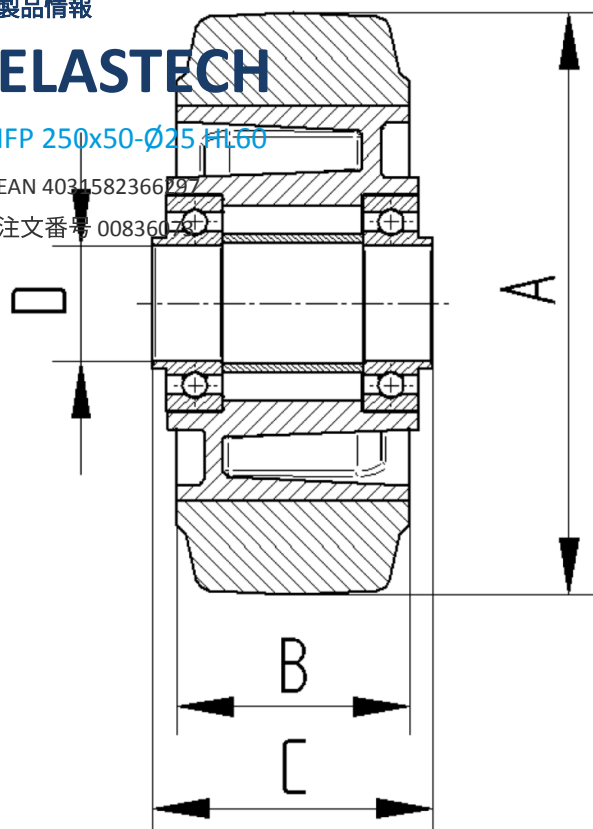

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.