



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス


回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ● ● ●
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ● ●

コア属性

製品名	Elastech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	500 kg
6km/hの耐荷重	400 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	1000 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	85 °C
総重量	2.34 kg

車輪

Tread hardness	柔らかい
本体材質	アルミニウム
トレッド材質	弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	グレー/ノンマーキング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	250 mm
トレッド幅	50 mm
車軸穴径	25 mm
ハブの長さ	60 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度（A）	68 ショアA

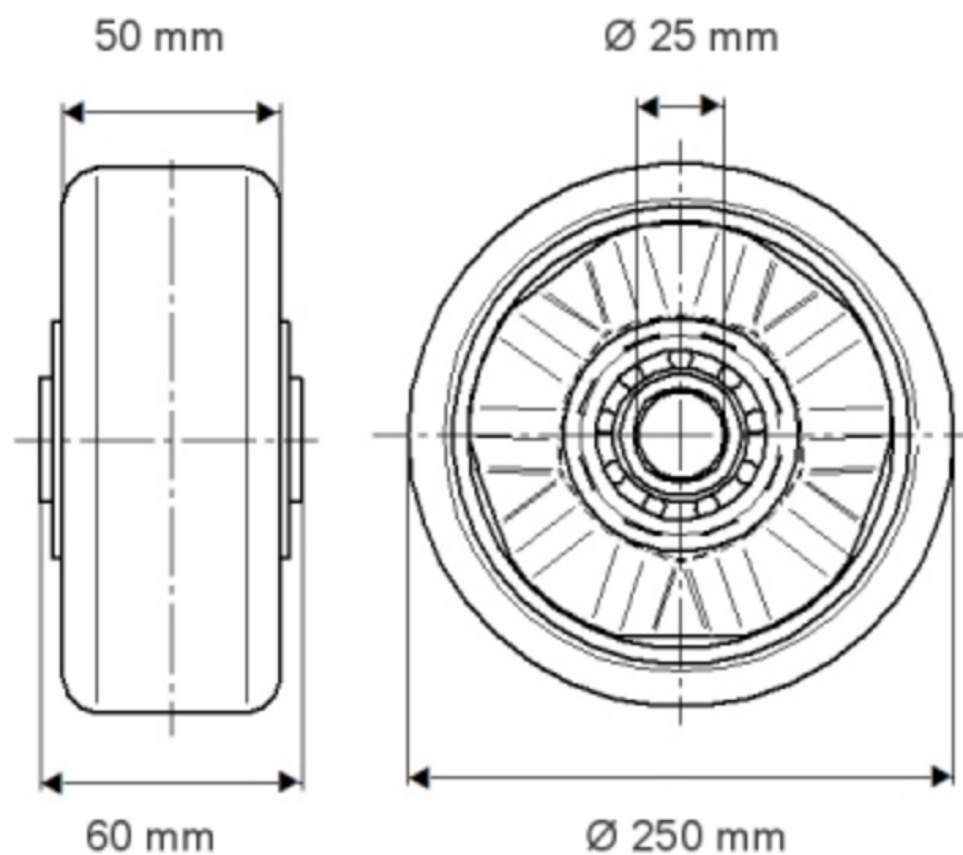


ELASTECH

IFP 250x50-Ø25 H1.60

EAN 4031582366297

注文番号 008360740

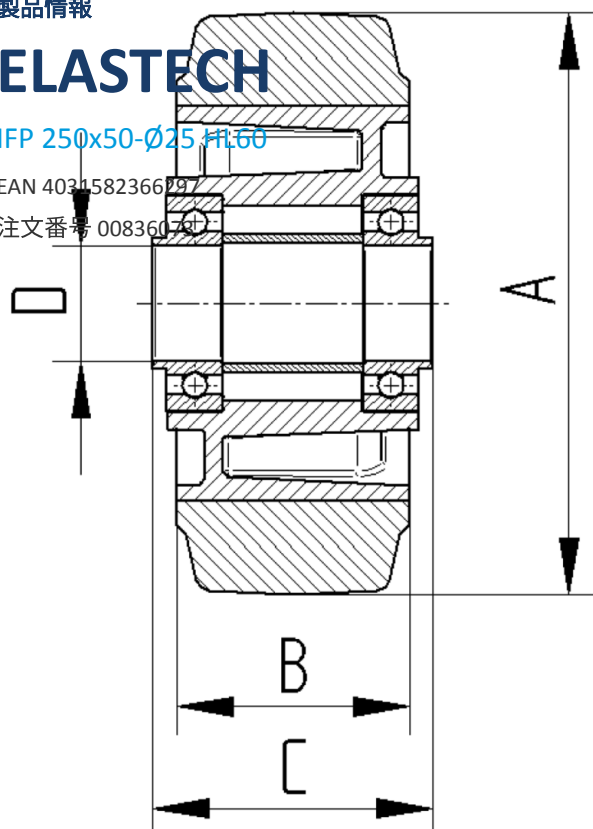

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.