

LINEA CLINIC

5946UAP100R36-32S30 RAL9002

EAN 4031582415346



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Linea clinic
ハウジングタイプ	センターロック、トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	120 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	240 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	118 mm
全幅	83 mm
総重量	0.82 kg
認証	TÜV Süd によるテストと監視

ハウジング

住宅用建材	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
色	グレーホワイト (RAL9002)
オフセット	32 mm
旋回半径	90 mm
旋回径	180 mm
ドーム径	52 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	100 mm
トレッド幅	20 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	プロファイルバー用カム穴付き ステム、ショート版
ボルト径	32 mm
ボルト長	51 mm

ドイツ
デザイナー
クラブIFデザイ
ン賞インター
ツム賞

LINEA CLINIC


5946UAP100R36-32S30 RAL9002

EAN 4031582415346



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

製品図面

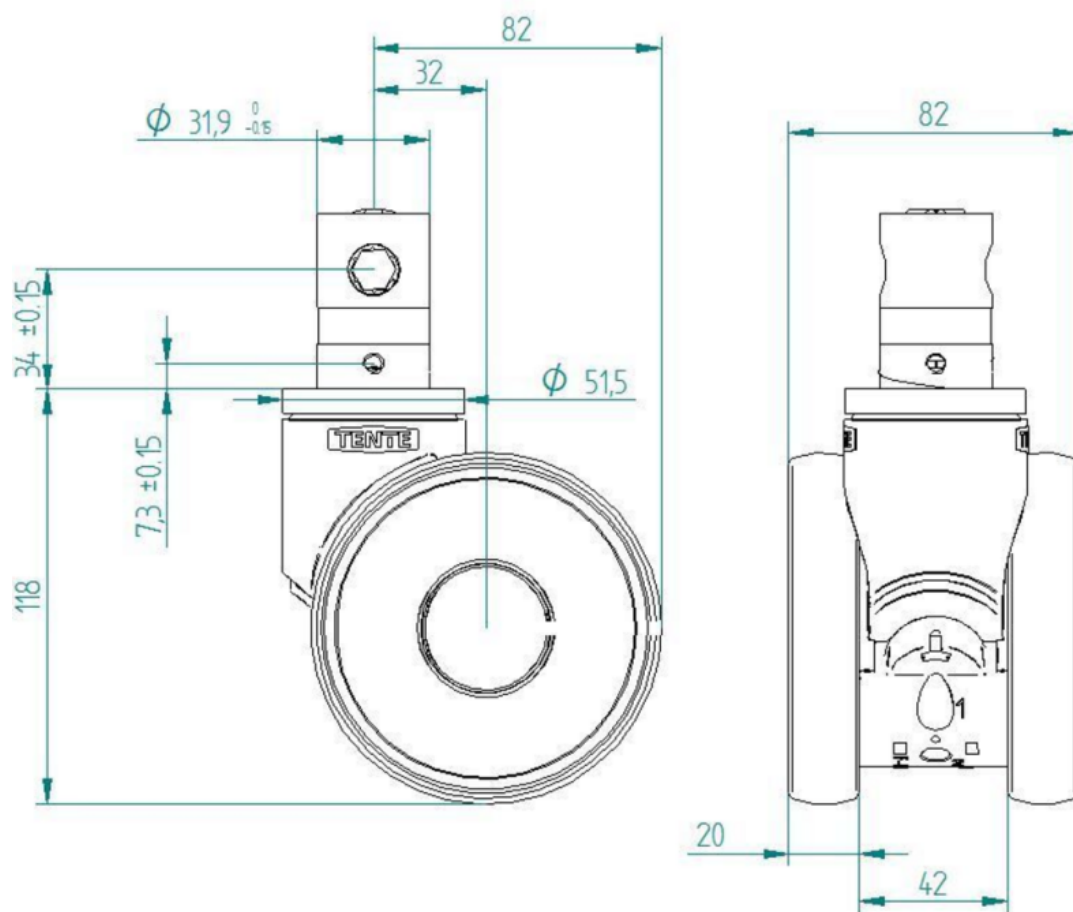

ドイツデ
ザイナー
クラブ



IFデザイ
ン賞



インター
ツム賞