

## LEVINA STAINLESS

5381UAC150P30-11

EAN 4031582364279



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |             |
|--------|-------------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ● ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ● ● |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Levina stainless   |
| ハウジングタイプ  | 方向ロック付き旋回キャスター     |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg             |
| 導電性       | いいえ                |
| ステンレス     | はい                 |
| 静荷重       | 200 kg             |
| 温度範囲 (最小) | -10 °C             |
| 最大温度範囲    | 40 °C              |
| 取付高       | 190 mm             |

## ハウジング

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 住宅用建材   | ポリアミド                 |
| フォーク形状  | スリム                   |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース、強化版またはステンレス |
| オフセット   | 38 mm                 |
| 旋回径     | 240 mm                |

## 車輪

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 本体材質        | ポリアミド            |
| トレッド材質      | ポリウレタン、樹脂成型      |
| ベアリング       | 精密ボールベアリング、ステンレス |
| スレッドガード     | スレッドガード付き        |
| 直径          | 150 mm           |
| トレッド幅       | 32 mm            |
| トレッドの硬度 (A) | 92 ショアA          |
| トレッドの硬度 (D) | 40 ショアD          |

## フィッティング

|            |       |
|------------|-------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴  |
| ボルト穴径      | 11 mm |

ユニバー  
サルデザ  
イン賞ドイツデ  
ザイナー  
クラブ

# LEVINA STAINLESS


5381UAC150P30-11

EAN 4031582364279



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

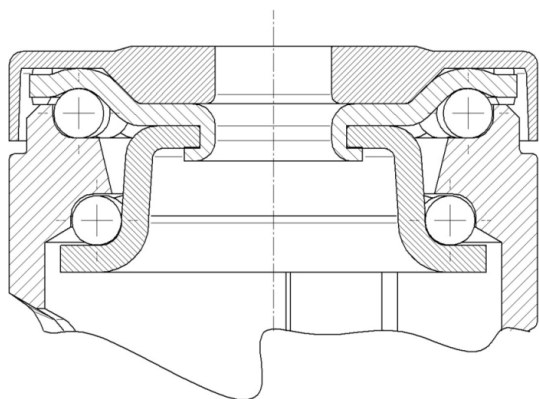

ユニバー  
サルデザ  
イン賞



ドイツデ  
ザイナー  
クラブ