



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Levina
ハウジングタイプ	方向ロック付き旋回キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	161 mm
全幅	59 mm
総重量	0.57 kg

ハウジング

住宅用建材	ポリアミド
フォーク形状	スリム
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	シルバーグレー (RAL7001)
オフセット	38 mm
旋回半径	100.5 mm
旋回径	201 mm
ドーム径	59 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	シルバーグレー (RAL7001)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	32 mm
ボディ幅	32 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	11 mm

LEVINA

5371PJP125P30-11 7001/6032


EAN 4031582351736

注文番号 00038132

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

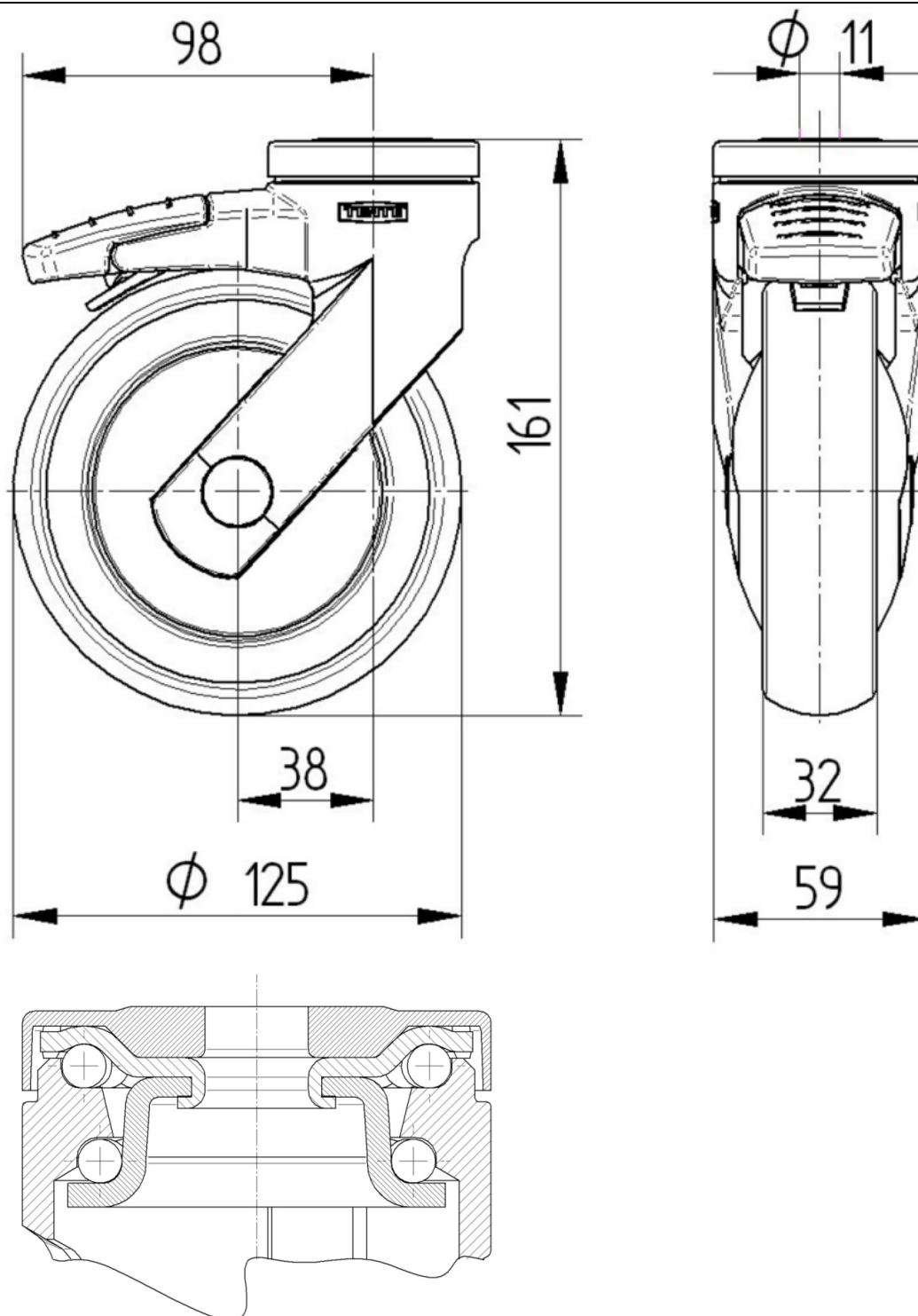

ユニバー
サルデザ
イン賞



ドイツデ
ザイナー
クラブ