



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス


回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ● ●
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Elastech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	200 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	400 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	85 °C
総重量	0.51 kg

車輪

Tread hardness	柔らかい
本体材質	アルミニウム
トレッド材質	弾性タイヤ、黒、加硫処理
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	メタリック
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	100 mm
トレッド幅	40 mm
車軸穴径	8 mm
ハブの長さ	45 mm
ボディ幅	40 mm
トレッドの硬度（A）	68 ショアA

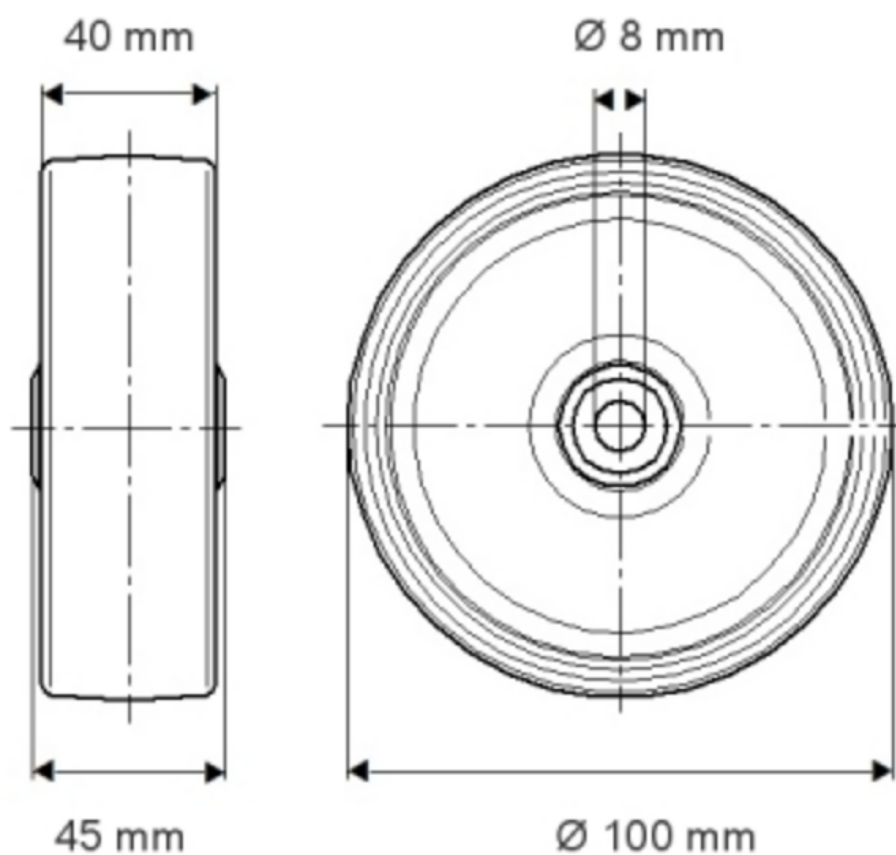


ELASTECH

IEP 100x40 HL45 asm.

EAN 4031582319668

注文番号 00002340

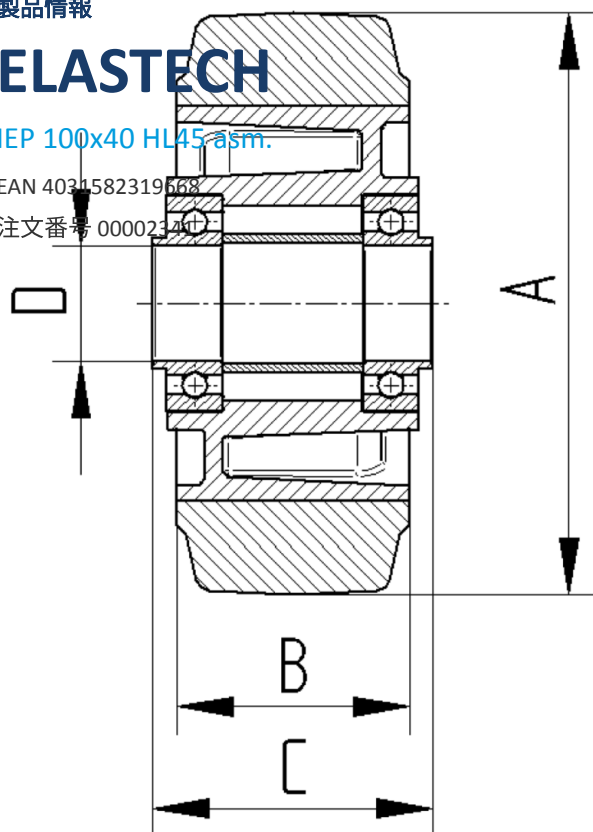

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.