

# GALEA

5070YGH125R05-22X40

EAN 4031582354362  
Bestellnummer 00771033



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

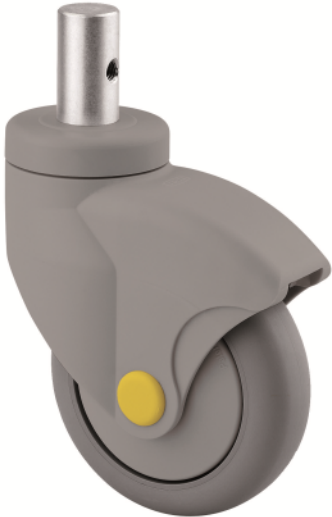


Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktname                 | Galea                  |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle              |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 100 kg                 |
| Elektrisch-leitfähig        | ✓                      |
| Statische Tragfähigkeit     | 200 kg                 |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                 |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                  |
| Bauhöhe                     | 162 mm                 |
| Gesamtgewicht               | 0,617 kg               |

## RAD

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen, elektrisch-leitfähig            |
| Material der Lauffläche  | Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig |
| Lager                    | Gleitlager                                    |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz                               |
| Durchmesser              | 125 mm                                        |
| Breite der Lauffläche    | 30 mm                                         |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A                                    |

## GEHÄUSE

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Material      | Polyamid              |
| Gabelform     | Geschlossen           |
| Schwenklager  | Kugelbahn, zweireihig |
| Ausladung     | 40 mm                 |
| Schwenkradius | 102,5 mm              |
| Störkreis     | 205 mm                |

## BEFESTIGUNG

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Befestigungsart    | Zapfen, rund |
| Zapfen Durchmesser | 22 mm        |
| Zapfenlänge        | 40 mm        |

# GALEA

5070YGH125R05-22X40

EAN 4031582354362  
Bestellnummer 00771033



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

