

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP100P30-8 LH RAL7001

EAN 4031582373035



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Linea low height
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	103 mm
全幅	73 mm
総重量	0.25 kg

ハウジング

住宅用建材	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
色	シルバーグレー (RAL7001)
オフセット	32 mm
旋回半径	88 mm
旋回径	180 mm
ドーム径	41 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	100 mm
トレッド幅	20 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	8 mm

ドイツ
デザイナー
クラブインター
zum 賞IFデザイ
ン賞

LINEA LOW HEIGHT




5940UAP100P30-8 LH RAL7001

EAN 4031582373035

注文番号 00079778
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

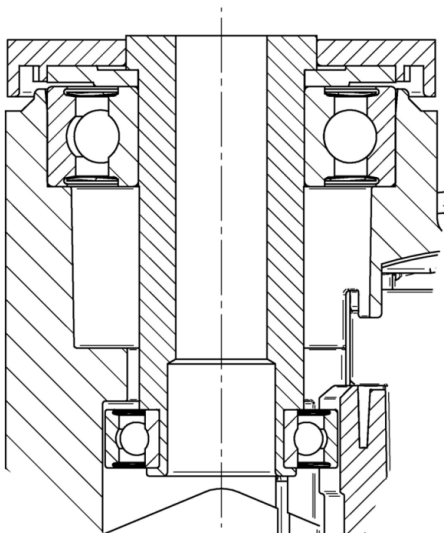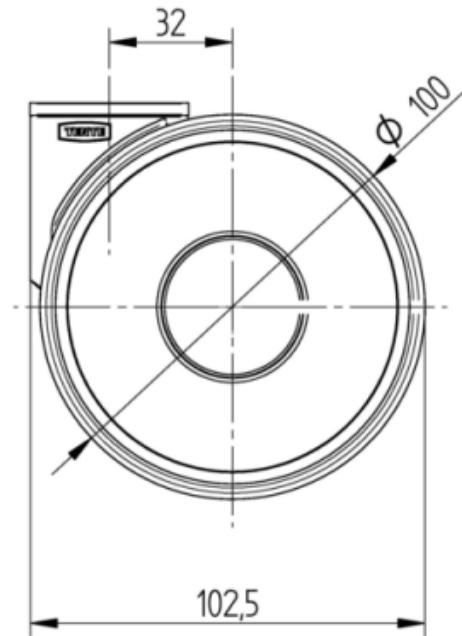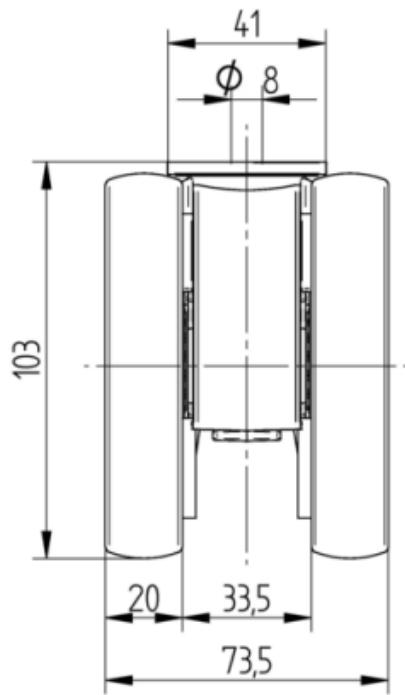

ドイツ
デザイナー
クラブ



インター
ツム賞



product
design
award

IFデザイ
ン賞