

LEVINA

5377PJP125P30-13 XL 7001/3000

EAN 4031582382235



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ● ○
Исчезновение	● ● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Levina
Тип	Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	100 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	161 mm
Общая ширина	59 mm
Общий вес	0,57 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Полиамид
Форма Вилы	Узкий
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Серебристо-серый (RAL7001)
Офсет (Смещение)	38 mm
Радиус поворота	130 mm
Поворотное соединение	260 mm
Диаметр купола	59 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	Серебристо-серый (RAL7001)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	32 mm
Ширина тела	32 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт	13 mm



Премия
Universal
Дизайн
Award



Deutscher
Konstruktor
Club

LEVINA

5377PJP125P30-13 XL 7001/3000



EAN 4031582382235

Номер заказа 00062306

Чертежи изделия



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

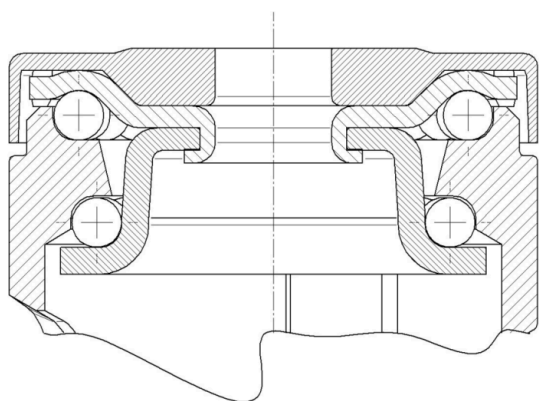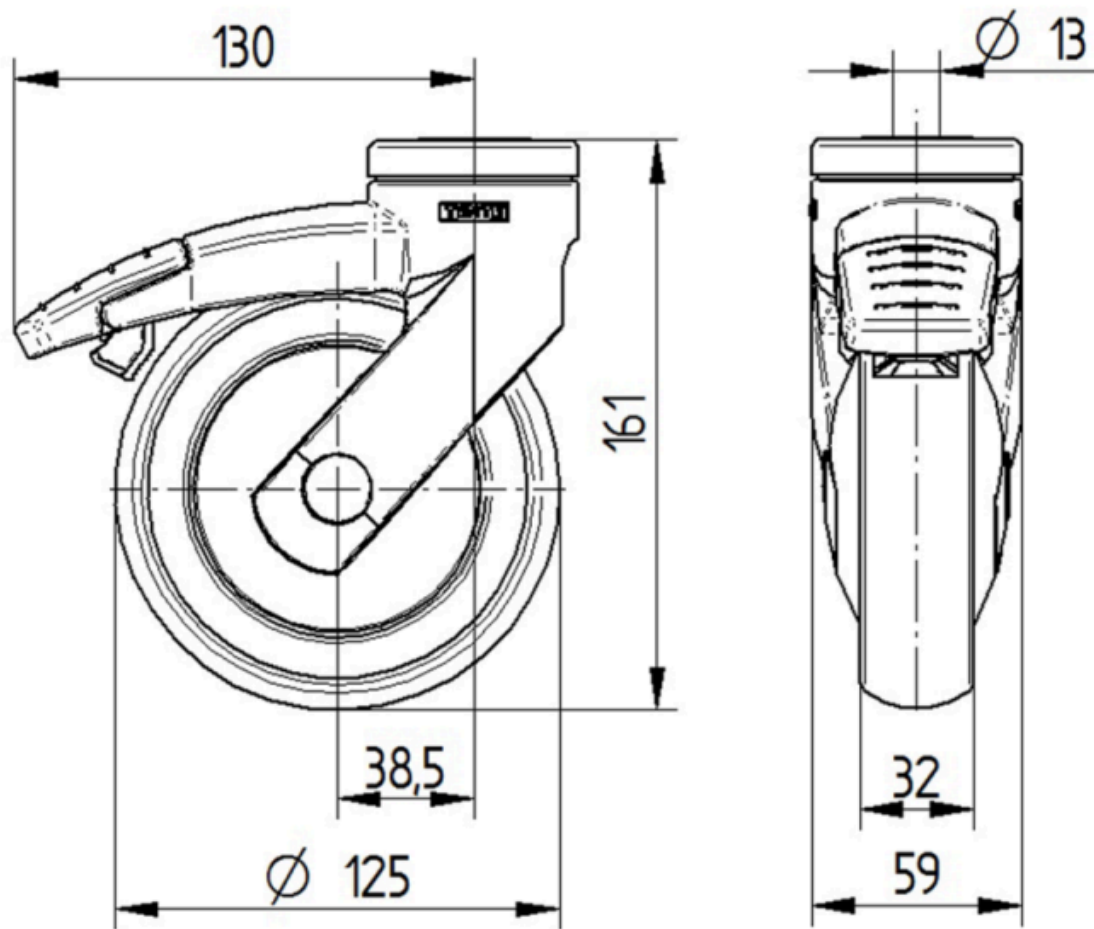

Премия
Universal
Дизайн
Award



Deutscher
Konstruktor
Club