

DURATECH

TOP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582322743



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス


回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ○ ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Duratech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12533 - 重量物向けキャスト
4km/hの耐荷重	1320 kg
6km/hの耐荷重	1100 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	2200 kg
温度範囲 (最小)	-40 °C
最大温度範囲	80 °C
総重量	1.86 kg

車輪

本体材質	ポリアミド、重量系
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ナチュラルホワイト
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	250 mm
トレッド幅	50 mm
車軸穴径	25 mm
ハブの長さ	60 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD
ベアリングタイプ	6205

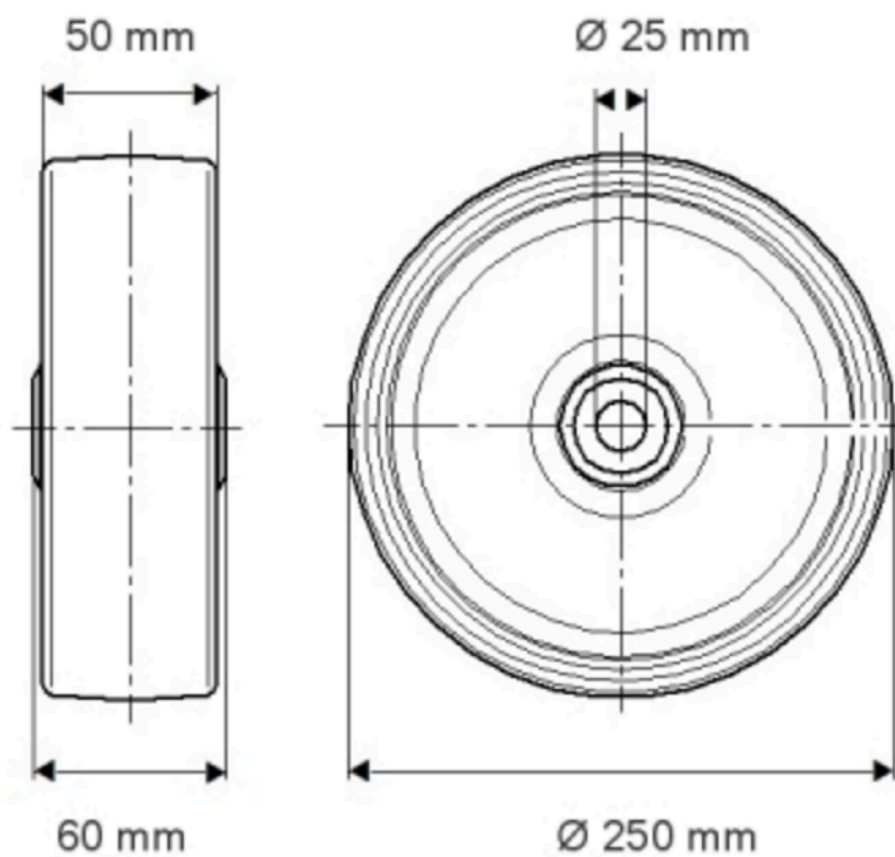


DURATECH

TOP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582322743

注文番号 00801705

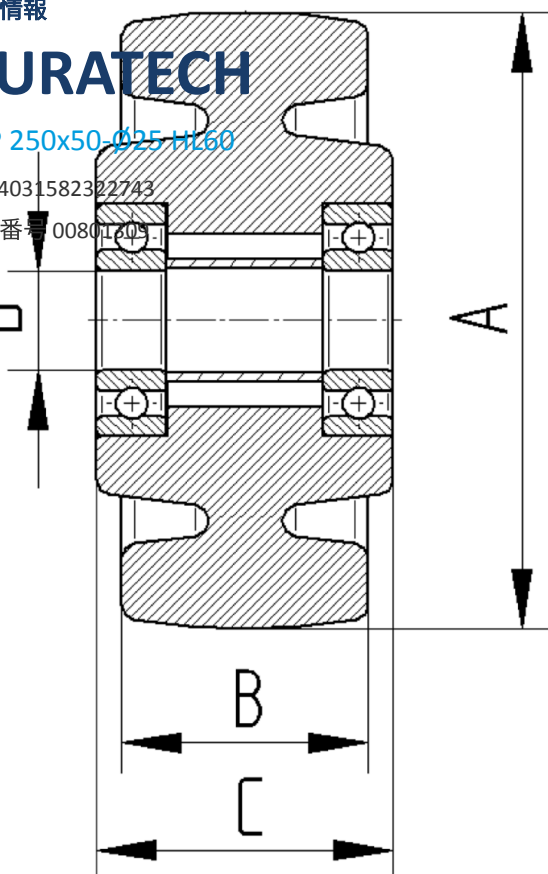

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.