

## LINEA LIGHT

A920YGI075L51-10 RAL 7001

EAN 4031582399042



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Linea light
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	60 kg
導電性	✓
静荷重	120 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
温度範囲 (最大)	40 °C
取付高	75.5 mm
全幅	55 mm
総重量	0.149 kg

## 車輪

本体材質	ポリプロピレン、導電性
トレッド材質	熱可塑性ゴム、導電性
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	75 mm
トレッド幅	15 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

## ハウジング

材料	ポリプロピレン
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ステム、旋回
旋回半径	65 mm
旋回径	130 mm
ドーム径	30 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	10 mm

ドイツデザイナー  
クラブ

インターツム賞



IFデザイン賞

# LINEA LIGHT


A920YGI075L51-10 RAL 7001

EAN 4031582399042



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

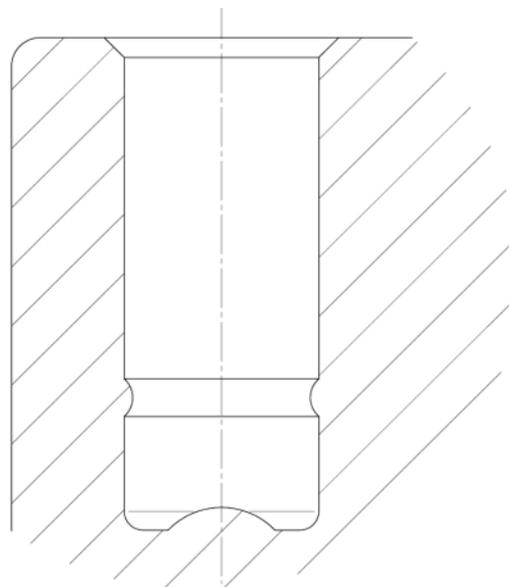

ドイツデザイナー  
クラブ



インターツム賞



IFデザイン賞