

ALPHA

3477PVR080P62

EAN 4031582050707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ○ ○ |

コア属性

| | |
|-----------|------------------|
| 製品名 | Alpha |
| ハウジングタイプ | トータルロック付き自在キャスター |
| 標準 | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 70 kg |
| 静荷重 | 140 kg |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C |
| 温度範囲 (最大) | 60 °C |
| 取付高 | 108 mm |
| 全幅 | 75 mm |
| 総重量 | 0.857 kg |

車輪

| | |
|-------------|----------------------|
| 本体材質 | ポリプロピレン |
| トレッド材質 | 硬質ゴム、黒 |
| ベアリング | ローラーベアリング |
| 車軸 | ナットでネジ止め |
| 車輪色 | グラファイトブラック (RAL9011) |
| スレッドガード | スレッドガードなし |
| 直径 | 80 mm |
| トレッド幅 | 35 mm |
| ボディ幅 | 35 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 80 ショアA |

ハウジング

| | |
|---------|-----------|
| 材料 | スチール、重量系 |
| フォーク形状 | 幅の広い |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色 | 青色被膜保護 |
| オフセット | 44.5 mm |
| 旋回半径 | 121 mm |
| 旋回径 | 242 mm |
| ドーム径 | 75 mm |

フィッティング

| | |
|-------------|---------|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長 | 105 mm |
| プレート幅 | 80 mm |
| プレート穴長 (最小) | 77 mm |
| プレート穴長 (最大) | 60 mm |
| プレート穴幅 (最小) | 77 mm |
| プレート穴幅 (最大) | 80 mm |
| プレート穴径 | 9 mm |

ALPHA

3477PVR080P62



EAN 4031582050707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

3477U00080P62-neu

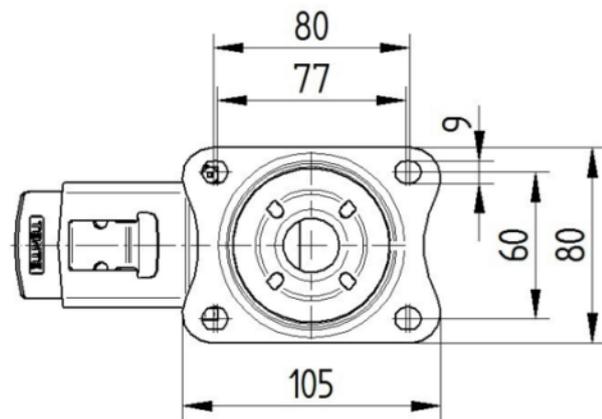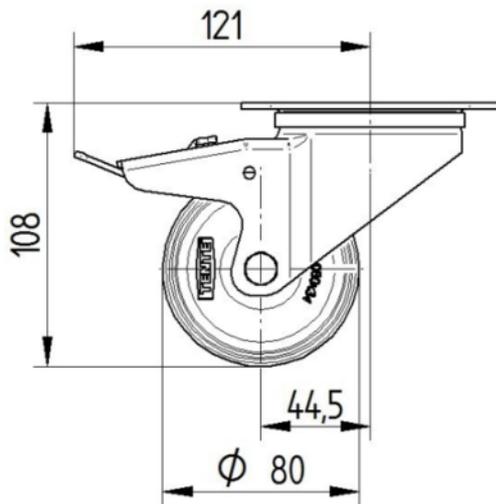

Platte 3470-080P62-105x80

