

ULTRATECH PLUS

ICP 200x50-Ø20 HL60 plus



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Ultratech plus
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	640 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	1600 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	1,29 kg

RAD

Material des Radkörpers	Aluminium
Material der Lauffläche	Ultratech Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Wasserblau (RAL5021)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	200 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	60 mm
Breite des Radkörpers	50 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D


ULTRATECH PLUS

ICP 200x50-Ø20 HL60 plus




BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen

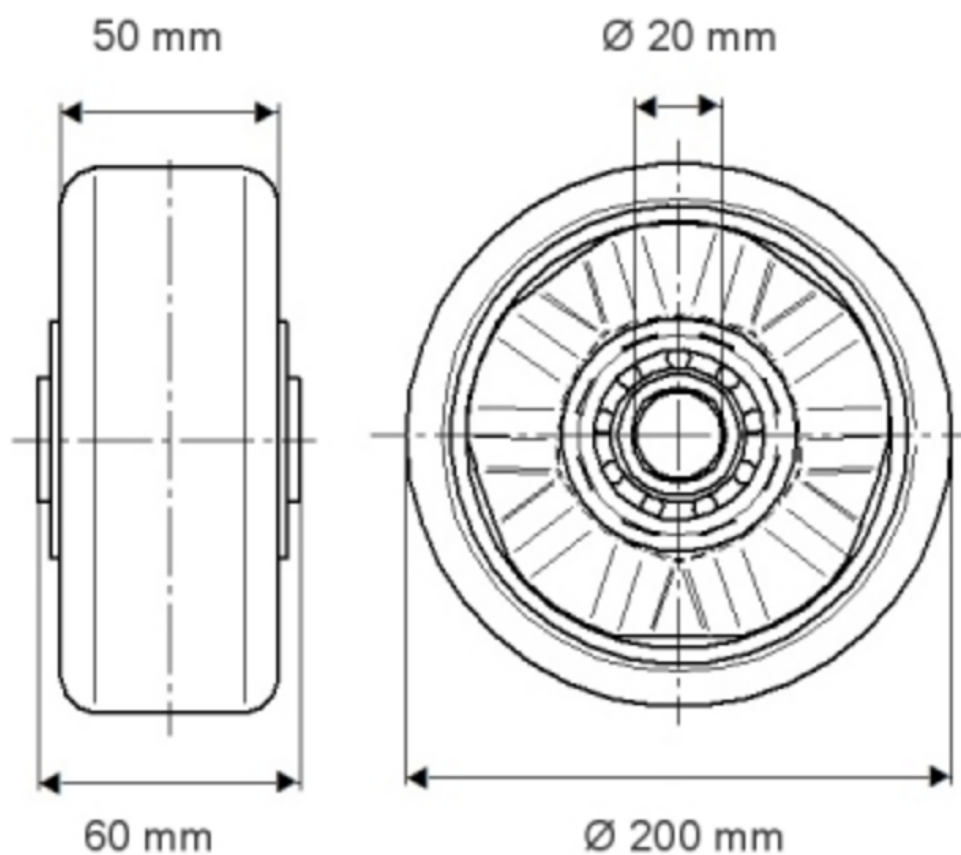

ULTRATECH PLUS

ICP 200x50-Ø20 HL60 plus

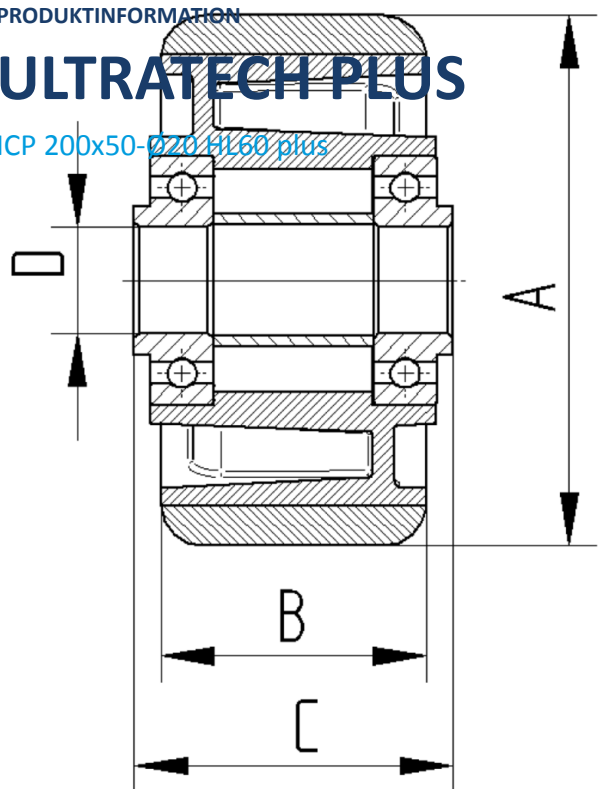

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.