

NOVATECH

FTP 140x60-Ø20 HL68 cv R190

EAN 4031582329421



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス


回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12533 - 重量物向けキャスト
4km/hの耐荷重	840 kg
6km/hの耐荷重	700 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	1400 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	2.76 kg

車輪

Tread profile	凸型
本体材質	鑄鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鑄造
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ハニーイエロー (RAL1005)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	140 mm
トレッド幅	60 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	68 mm
ボディ幅	60 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD
ベアリングタイプ	6304
以下に適しています	bt

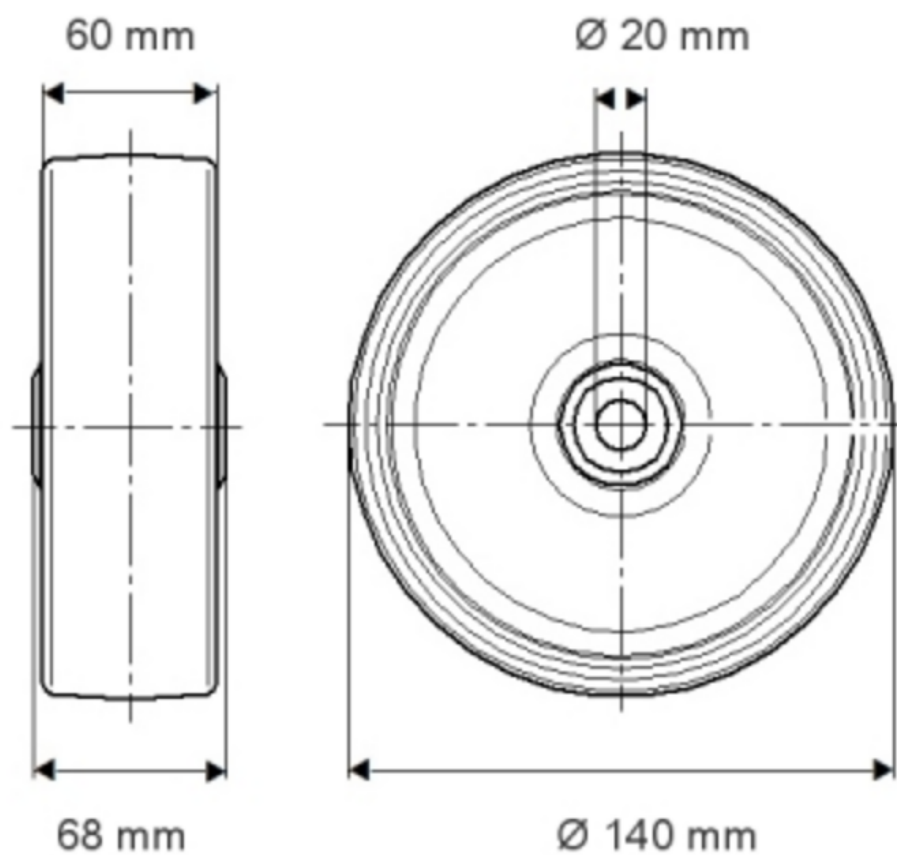


NOVATECH

FTP 140x60-020 H268 cv R190

EAN 4031582329421

注文番号 00832769

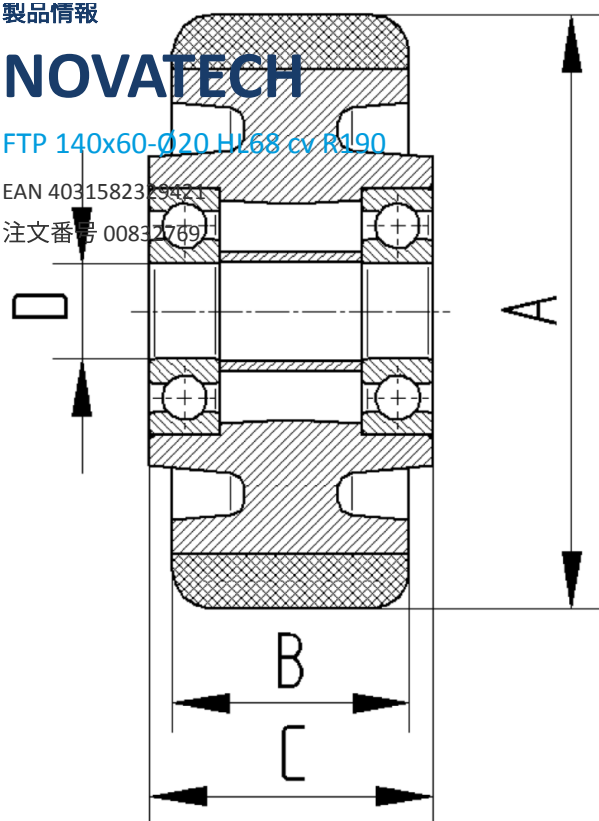

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.