

PURETECH

FVP 300x85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Tread hardness	weich
Material des Radkörpers	Gusseisen
Material der Lauffläche	Vollgummi, schwarz
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Strahlschwarz (ähnlich RAL9005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	300 mm
Breite der Lauffläche	85 mm
Achsloch Durchmesser	30 mm
Nabenlänge	90 mm
Breite des Radkörpers	85 mm
Härte der Lauffläche (A)	67 Shore A

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ●
Abrieb	● ● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Puretech
Typ	Rad
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	960 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	800 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	1600 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	9,8 kg

PURETECH


FVP 300x85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538

Bestellnummer 00801896
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

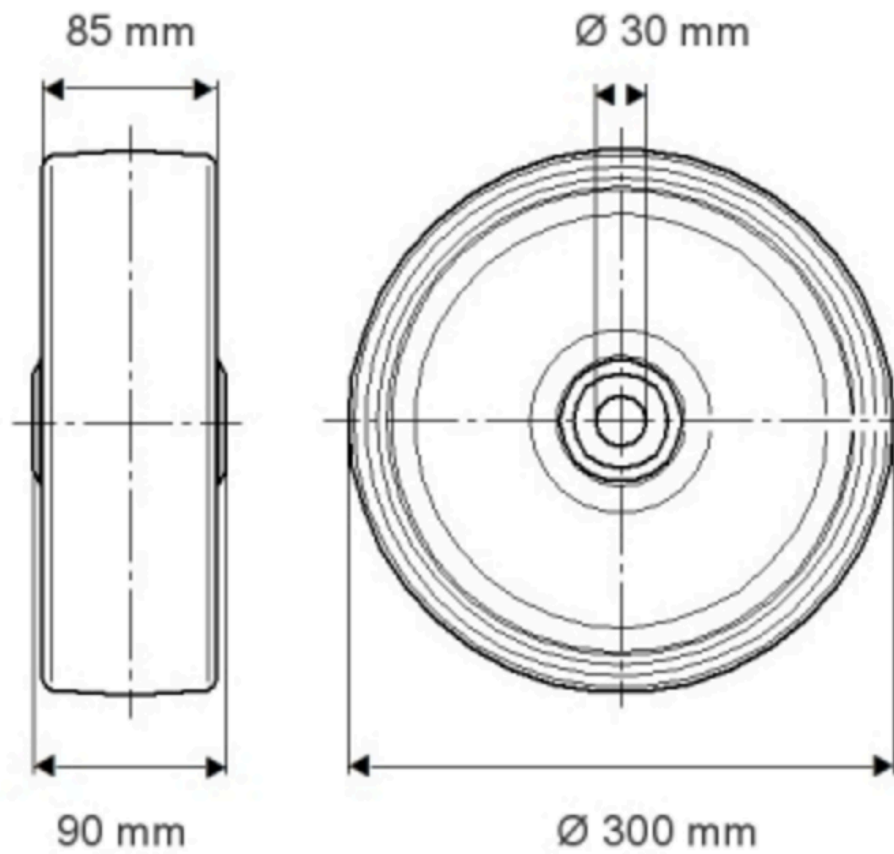


PRODUKTINFORMATION

PURETECH

FVP 300x85-Ø30 H190

EAN 4031582319538

Bestellnummer 00801396

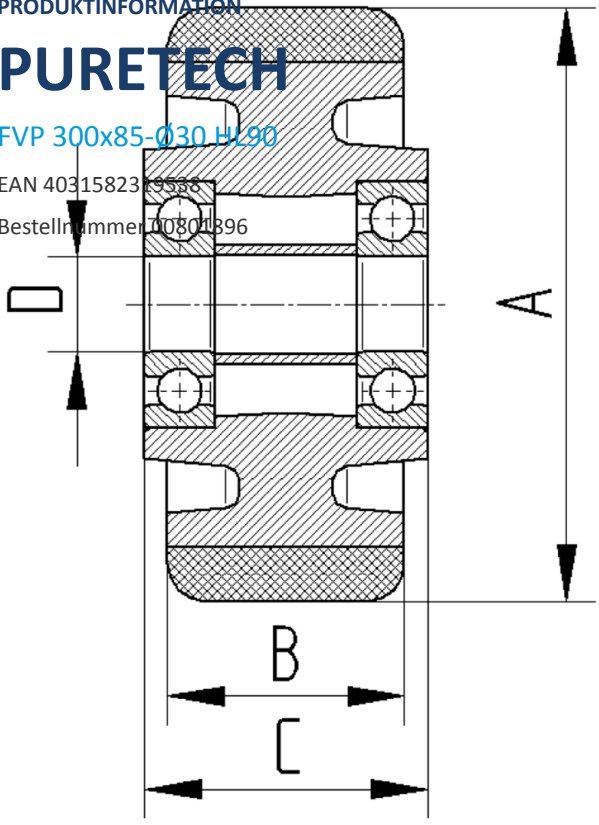

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.