

## NOVATECH

ITP 160x50-Ø25 HL60 soft cv

EAN 4031582332179



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA


|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ● ○ |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Novatech                        |
| Korpusa tips                         | Ritenis                         |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Krāvnese pie 4 km/h                  | 550 kg                          |
| Krāvnese pie 6 km/h                  | 440 kg                          |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                              |
| Nerūsējošais                         | Nē                              |
| Statiskā krāvnese                    | 1100 kg                         |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                          |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                           |
| Kopējais svars                       | 1,17 kg                         |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Tread profile          | izliekts                         |
| Tread hardness         | mīksts                           |
| Korpusa materiāls      | Alumīnijs                        |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, liets               |
| Gūltnis                | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ritenis krāsa          | Satiksme pelēka A (RAL7042)      |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga               |
| Diametrs               | 160 mm                           |
| Protektora platums     | 50 mm                            |
| Ass atveres diametrs   | 25 mm                            |
| Rumbas garums          | 60 mm                            |
| Korpusa platums        | 50 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 80 Krasts A                      |

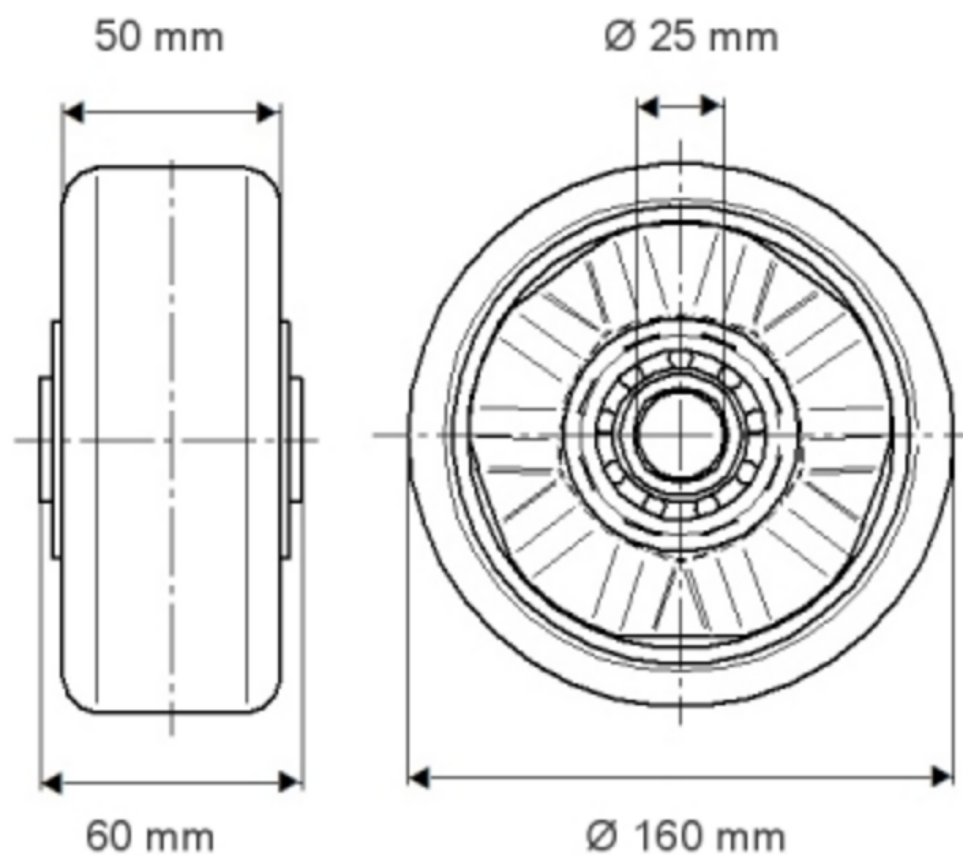


# NOVATECH

ITP 160x50-Ø25-H160-50H ev

EAN 4031582332179

Pasūtījuma numurs 00839136

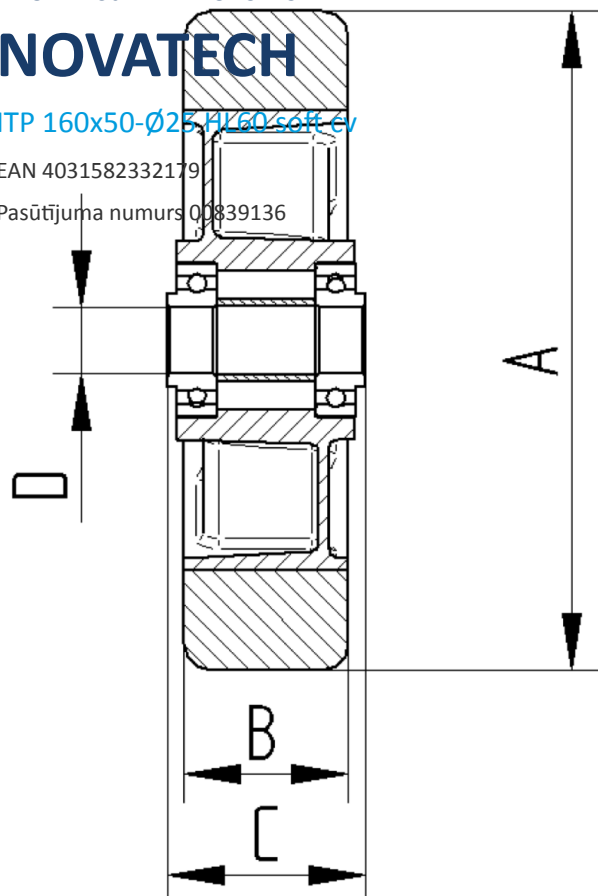

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.