

FOOTMASTER


FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD

EAN 4031582496598

Número de comanda 00800210



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

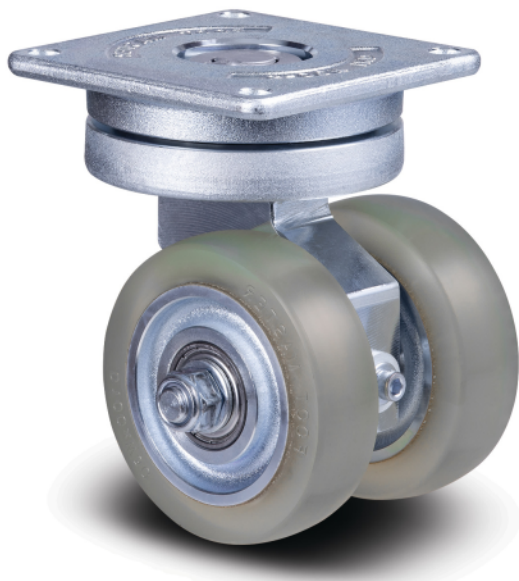

La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ○ ○ ○ ○ ○El soroll del moviment ○ ○ ○ ○ ○Atràcia ○ ○ ○ ○ ○Resistència a a la corrosió ○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte FootmasterTipus Rueda giratoria RuedaTracidad de carga a 3 km/h 440 kgTemperatura (mínim) -10 °CTemperatura màxima (màxim) 90 °CAlçada total 175 mmÀmplia general 141 mmPes total 11,154 kg

RODA

El Bearing El Cub no mecanitzatDiametralització 125 mmBanda de rodadura ample 35 mmCorporació ample 35 mm

SUPORT

Desplaçament 33 mmScio de giro 107 mmSterferencia de giro 214 mmDome Dictel 130 mm

FITACIÓ

Placa llarga 145 mmPlaca ampla 145 mmLongitud del forat de placa (màxim) 120 mmAmplària del forat de placa (màxim) 120 mmPlaca de diàmetre 11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD

EAN 4031582496598

Número de comanda 00800210



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

