

# LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-8 LH RAL7001 KICK 3000

EAN 4031582454031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

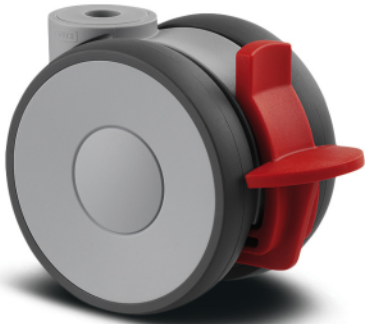


Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Linea low height
Typ	Lenkrolle mit Radfeststeller
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	90 kg
Statische Tragfähigkeit	180 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	40 °C
Bauhöhe	78 mm
Gesamtbreite	58 mm
Gesamtgewicht	0,245 kg

## RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt
Lager	Präzisionskugellager
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	15 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A

## GEHÄUSE

Material	Polyamid
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Präzisionskugellager
Farbe	Silbergrau (RAL7001)
Ausladung	23 mm
Schwenkradius	78 mm
Störkreis	156 mm
Dom Durchmesser	30 mm

## BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser	8 mm



Deutscher Designer Club



Interzum Award



IF Design Award

# LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-8 LH RAL7001 KICK 3000

EAN 4031582454031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

---

