

OMIKRON TWIN

9958FTP250P65

EAN 4031582316988
Bestellnummer 00801478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

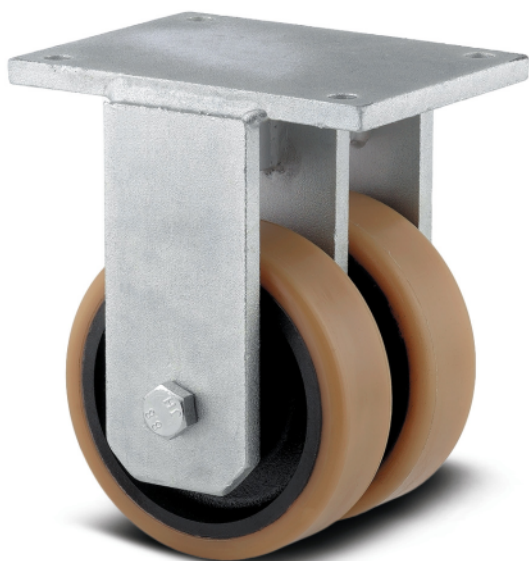


Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Omikron twin
Gehäusetyp	Bockrolle
Norm	ähnlich EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	3000 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	2400 kg
Statische Tragfähigkeit	4500 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	325 mm
Gesamtbreite	154 mm
Gesamtgewicht	21,11 kg

RAD

Material des Radkörpers	Guss
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	250 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Breite des Radkörpers	50 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

GEHÄUSE

Material	Schmiedeeisen, schwer
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Farbe	Transparente Beschichtung
Dom Durchmesser	160 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	200 mm
Plattenbreite	160 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	120 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	160 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	120 mm
Plattenloch Durchmesser	15 mm

OMIKRON TWIN

9958FTP250P65

EAN 4031582316988
Bestellnummer 00801478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

