

## PURETECH

FVP 250x80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス


|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ● |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ● |
| 摩擦     | ● ● ● ● ● |
| 耐食性    | ● ● ● ● ● |

## コア属性

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 製品名       | Puretech            |
| ハウジングタイプ  | 車輪                  |
| 標準        | EN12533 - 重量物向けキャスト |
| 4km/hの耐荷重 | 810 kg              |
| 6km/hの耐荷重 | 675 kg              |
| 導電性       | いいえ                 |
| ステンレス     | いいえ                 |
| 静荷重       | 1350 kg             |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C              |
| 最大温度範囲    | 80 °C               |
| 総重量       | 7.92 kg             |

## 車輪

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Tread hardness | 柔らかい                  |
| 本体材質           | 鋳鉄                    |
| トレッド材質         | 硬質ゴム、黒                |
| ベアリング          | 精密ボールベアリング            |
| 車輪色            | ジェットブラック (RAL9005と類似) |
| スレッドガード        | スレッドガード付き             |
| 直径             | 250 mm                |
| トレッド幅          | 80 mm                 |
| 車軸穴径           | 25 mm                 |
| ハブの長さ          | 90 mm                 |
| ボディ幅           | 80 mm                 |
| トレッドの硬度 (A)    | 67 ショアA               |

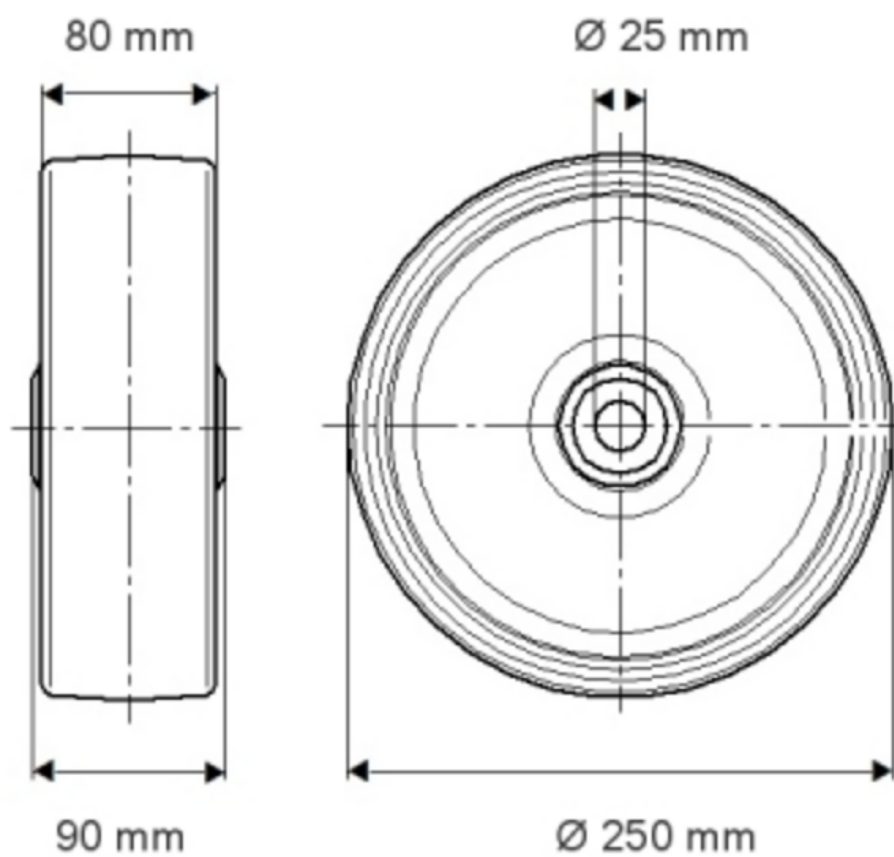


# PURETECH

FVP 250x80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521

注文番号 008012121

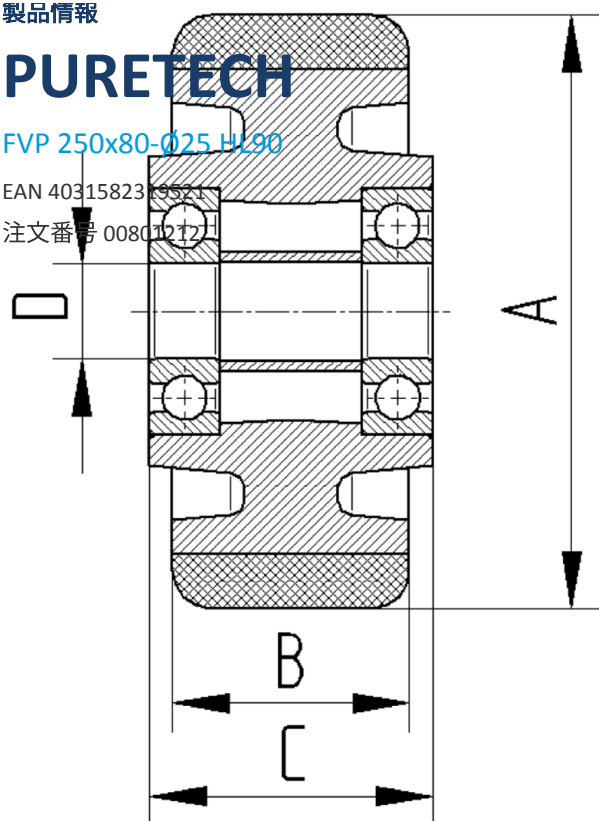

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.