

# ALPHA

3478UAR125P63 CL60 OH161 WB-NATURAL

EAN 4031582306859  
Bestellnummer 00028790



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname                 | Alpha                     |
| Gehäusetyp                  | Bockrolle                 |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 300 kg                    |
| Statische Tragfähigkeit     | 600 kg                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C                    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C                     |
| Bauhöhe                     | 161 mm                    |
| Gesamtbreite                | 115 mm                    |
| Gesamtgewicht               | 1,39 kg                   |

## RAD

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid               |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gespritzt |
| Lager                    | Rollenlager            |
| Achse                    | Verschraubt            |
| Radfarbe                 | Natürliches Weiß       |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz       |
| Durchmesser              | 125 mm                 |
| Breite der Lauffläche    | 40 mm                  |
| Breite des Radkörpers    | 40 mm                  |
| Härte der Lauffläche (A) | 96 Shore A             |
| Härte der Lauffläche (D) | 50 Shore D             |

## GEHÄUSE

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Material  | Stahlblech, schwer |
| Gabelform | Bauchig            |
| Farbe     | Blaupassiviert     |

## BEFESTIGUNG

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart             | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 137 mm             |
| Plattenbreite               | 115 mm             |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 75 mm              |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 80 mm              |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm              |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm             |
| Plattenloch Durchmesser     | 11 mm              |

# ALPHA


3478UAR125P63 CL60 OH161 WB-NATURAL

EAN 4031582306859  
Bestellnummer 00028790



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

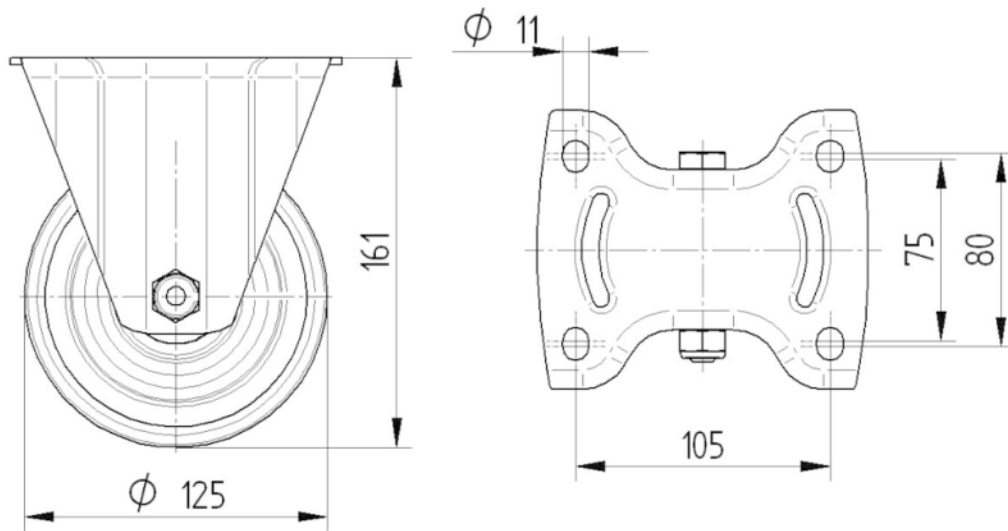

8478UAD125 P63

