

ALPHA

3477PVO080P62

EAN 4031582305586



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Alpha
Typ	Lenkrolle mit Totalfeststeller
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	70 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	140 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	108 mm
Gesamtbreite	75 mm
Gesamtgewicht	0,92 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Stahlblech, schwer
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Farbe	Blaupassiviert
Ausladung	44,5 mm
Schwenkradius	121 mm
Störkreis	242 mm
Dom Durchmesser	75 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Vollgummi, schwarz
Lager	Gleitlager
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	80 mm
Breite der Lauffläche	35 mm
Breite des Radkörpers	35 mm
Härte der Lauffläche (A)	80 Shore A

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Kleine rechteckige Platte
Plattenlänge	105 mm
Plattenbreite	80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	77 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	60 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	80 mm
Plattenloch Durchmesser	9 mm

ALPHA

3477PVO080P62



EAN 4031582305586

Bestellnummer 00028112
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3477U00080P62-new

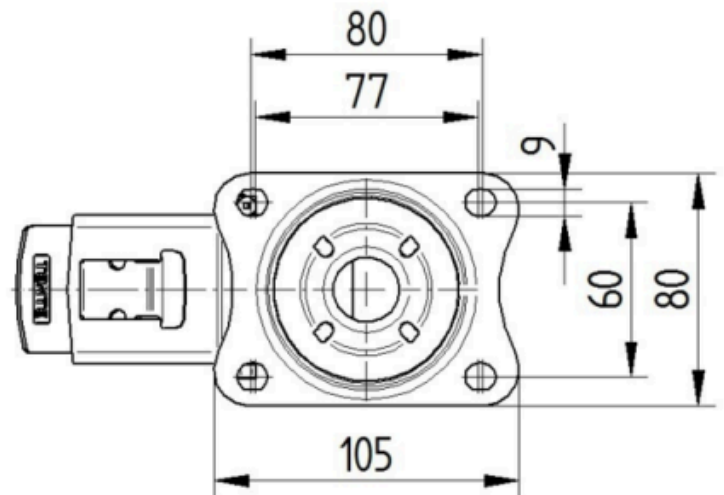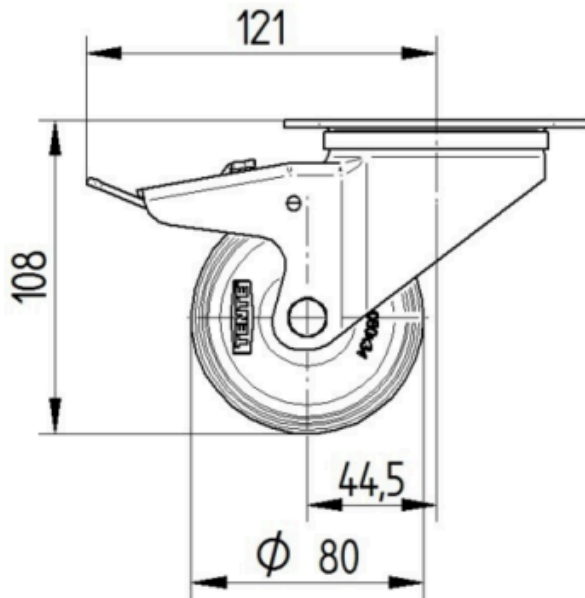

Platte 3470-080P62-105x80

